


## 真空用チューブ〔UD〕

RoHS対応

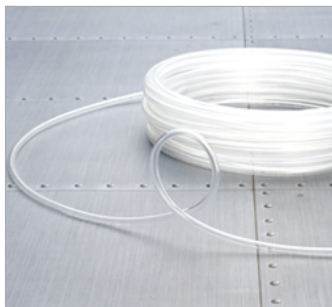

柔らかい やや柔らかい やや硬い 硬い

### 仕様

使用流体	空気
最高使用圧力(20℃ 65% RH時)	0.4MPa(UD0425, 0640)、 0.3MPa(UD0860, 1075, 1290)※
使用真空圧力	-100kPa
使用温度範囲	-15~50℃ (凍結なきこと)
チューブカラー	クリア

### 適用サイズ

■ミリサイズ	EA125DM-4A,-4B,-6A,-6B	-8A,-8B	-10A,-10B	-12A,-12B	
記号	0425	0640	0860	1075	1290
外径(mm)	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12
内径(mm)	φ2.5	φ4	φ6	φ7.5	φ9

### 特長

柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適。  
小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に最適。

カットマークを約500mm間隔で表示。  
チューブをカットする時に便利。  
(カットマークは、目安であり寸法を保証するものではありません。)

■チューブカラーサンプル  
クリア(C)



※.ご使用のモニタにより実際の色と異なる場合があります。