


SPAGHETTI TUBE

■UL規格の認定状況 (UL File No.E78936)

チューコーフロー®スパゲティチューブ (PTFE) は
UL規格の認定品もご提供できます。

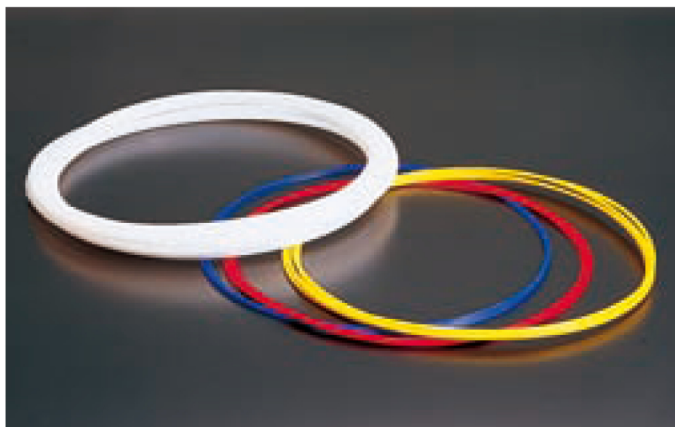

PTFEチューブ

ふっ素樹脂PTFEを押し出し成形したチューブです。

●最高使用温度: 260℃

着色チューブの取り扱いありません。

一般寸法表 (PTFE、PFA)

PTFEチューブ TUF-100シリーズ

	内径×外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ		
			2m	5m	10m
ス ト ー リ ン	3×4	0.5	EA125FC-4	EA125FC-4A	EA125FC-4B
	4×5	0.5	EA125FC-5	EA125FC-5A	EA125FC-5B
	5×6	0.5	EA125FC-6	EA125FC-6A	EA125FC-6B
	6×8	1.0	EA125FC-8	EA125FC-8A	EA125FC-8B
	8×10	1.0	EA125FC-10	EA125FC-10B	EA125FC-10B
	14×16	1.0	EA125FC-16	EA125FC-16A	EA125FC-16B

チューコーフロー® スパゲティチューブ

各種のふっ素樹脂を薄肉のチューブ状に成形した製品です。
耐熱性、非粘着性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、
広い産業分野で使用されています。

主な用途

化学プラント／半導体製造装置／食品製造装置／理化学機器／
自動車部品／薬液、燃料、油、スチームの移送管／電気絶縁用被覆

PTFEチューブ破壊圧力・曲げ半径データ

規格(内径×外径)	破壊圧力(MPa)	曲げ半径(mm)
φ1 × φ2	14.3	5
φ3 × φ4	4.6	20
φ3 × φ5	9.1	10
φ4 × φ5	4	30
φ5 × φ6	3.4	50
φ5 × φ7	6.1	30
φ7 × φ9	4.4	60
φ9 × φ11	3.3	70
φ12 × φ14	2.4	100

※破壊圧力はn=3の平均値、水温20度での測定値であり、保証値ではありません。