


[耐油]プレッシャーホース

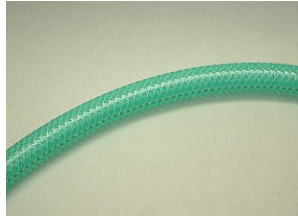

使用温度範囲...0 ~ 50
色調...グリーン透明

品番	全長	内径×外径(mm)	使用圧力(20 時)	許容曲げ半径(20 時)
EA125HB-10A	10m	9×15	0 ~ 1MPa	65mm
EA125HB-10B	20m			
EA125HB-12A	10m	12×18	0 ~ 0.8MPa	85mm
EA125HB-12B	20m			
EA125HB-15A	10m	15×22		105mm
EA125HB-15B	20m			
EA125HB-19A	10m	19×26	0 ~ 0.6MPa	135mm
EA125HB-19B	20m			

特性

- 1.耐油性 耐油性に優れる特殊配合の軟質塩化ビニル樹脂を使用しています。
- 2.耐圧性 補強糸により耐圧性が優れます。

用途

工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管

材質

内層:軟質塩化ビニル樹脂
補強糸:ポリエステル糸
外層:軟質塩化ビニル樹脂