


As1

ジュンロン® As1(ミリ系列軟質ナイロンチューブ)

JUNRON® As1(Metric series flexible nylon tube)

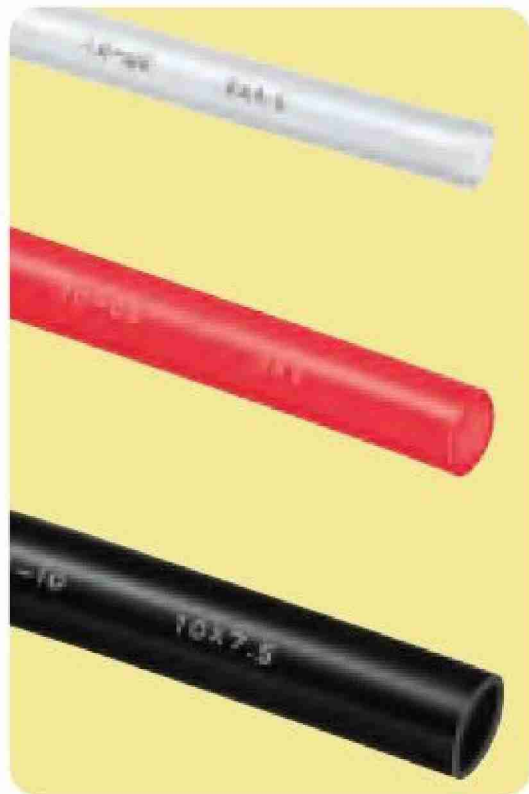

部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23°C (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23°C (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)
70-04	4× 3	6.1	<1.4	17
70-06	6× 4.5	6.1	<1.4	24
70-08	8× 6 ※	6.1	<1.4	33
70-10	10× 7.5※	6.1	<1.4	41
70-12	12× 9 ※	6.1	<1.4	50
70-16	16×12	6.1	<1.4	65
45-16	16×13	4.4	<1.1	100
100-04	4× 2.5※	9.8	<2.4	10
100-06	6× 4 ※	8.6	<2.1	17

<カラー:黒>

EA125NA-3、3A、3B

EA125NA-7、7A、7B

EA125NA-8、-8A、-8B

EA125NA-10、-10A、-10B

EA125NA-12、-12A、-12B

EA125NA-4、-4A、-4B

EA125NA-6、-6A、-6B