


# As1

## ジュンロン® As1(ミリ系列軟質ナイロンチューブ)

## JUNRON® As1(Metric series flexible nylon tube)

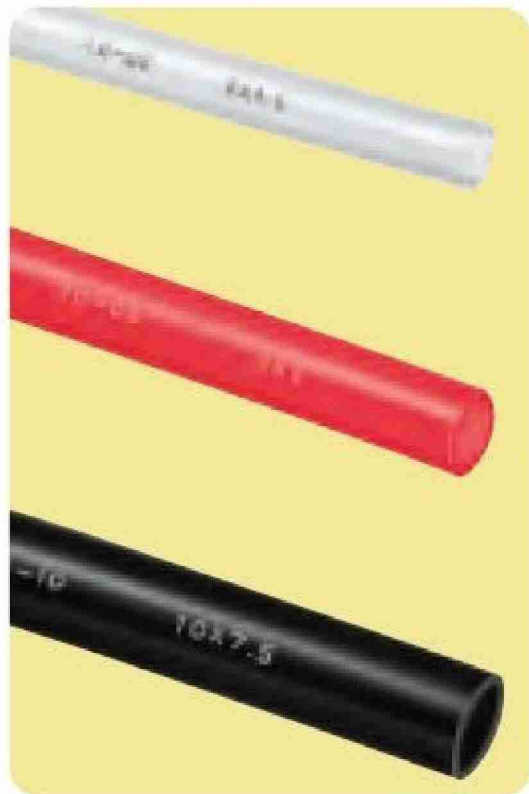

| 部品番号<br>PART NO. | チューブ寸法<br>TUBE SIZE<br>外径×内径<br>O.D. (mm)×I.D. (mm) | 破壊圧力<br>BURST PRESSURE<br>23°C<br>(MPa) | 最高使用圧力<br>MAX.WORKING<br>PRESSURE 23°C<br>(MPa) | 最小曲げ半径<br>MIN.BENDING<br>RADIUS<br>(mm) |
|------------------|---|---|---|---|
| 70-04            | 4×3   | 6.1                                     | <1.4  | 17                                      |
| 70-06            | 6×4.5   | 6.1                                     | <1.4  | 24                                      |
| 70-08            | 8×6 ※   | 6.1                                     | <1.4  | 33                                      |
| 70-10            | 10×7.5※   | 6.1                                     | <1.4  | 41                                      |
| 70-12            | 12×9 ※  | 6.1                                     | <1.4  | 50                                      |
| 70-16            | 16×12   | 6.1                                     | <1.4  | 65                                      |
| 45-16            | 16×13   | 4.4                                     | <1.1  | 100                                     |
| 100-04           | 4×2.5※  | 9.8                                     | <2.4  | 10                                      |
| 100-06           | 6×4 ※   | 8.6                                     | <2.1  | 17                                      |

<カラー:乳白>

EA125NB-3、3A、3B

EA125NB-7、7A、7B

EA125NB-8、-8A、-8B

EA125NB-10、-10A、-10B

EA125NB-12、-12A、-12B

EA125NB-4、-4A、-4B

EA125NB-6、-6A、-6B