



重曹由来の  
マジックパウダーで  
パワフル洗浄！

# EZ-Blust

イージー  
ブラスト

素材を傷つせず、人・環境に優しい

重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気・水と噴射し、重曹の持つ洗浄能力と併せてパワフルに洗浄・研磨が可能なブラストセットです。



重曹由来

人・環境に優しいパウダー



イージーブラストのマジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかいので、素材を傷付けず高圧洗浄とサンドブラストの中間のような効果・施工が可能です。重曹由来なので残留物は水やお湯をかけるだけで除去でき、そのまま流しても環境負荷の少ないブラスト工法です。※油污れや塗料被膜が混じっている場合は、分離層やグリストラップを経由してください。

3WAY

「切替えバルブ付」ノズル



主な分野と用途

自動車、建設機材関係

- 車両足回り、エンジン回り洗浄
- 車体洗浄(汚れ・サビ・油成分)
- 塗装剥離、修理整備などの部品洗浄

建物関係

- 内外壁洗浄、レンガの洗浄
- 塗装下地処理、塗膜落とし
- 鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄
- 空調機などのフィルター・ダクト洗浄
- アスファルト、コンクリートの油シミ除去 など

船舶関係

- 船体洗浄(汚れ・サビ・油成分)
- 塗装剥離、エンジン部品・機械室・デッキ洗浄



詳しくは  
動画を  
ご覧ください！

## EZ-Blust スタートセット

品番 EA127BS-1

価格 75,600 円

税込価格 (8%) 81,648 円

- サイズ…420(W)×340(D)×805(H)mm
- 重量…13kg
- 空気圧範囲…0.24 ~ 0.62Mpa
- 空気消費量…0.26m<sup>3</sup>/min
- 空気注入口…G1/4" ● タンク容量…18ℓ
- 消費量…パウダー：330g/min  
水：4ℓ/min(目安)
- 専用マジックパウダー 10kg 付
- ★最低 3 馬力以上のエアコンプレッサー (5 馬力推奨) を使用してください

オプション品は裏面へ▶



# EZ-Blust UPGRADE KIT!

## パワフル(安定噴射) の必需品!



### EZ-Blust 専用 ブースターキット

品番 **EA127BS-11**

価格 **48,700円**


税込価格 (8%) 52,596円

- 空気圧範囲…0.24 ~ 0.62MPa
- 最大空気圧…0.62MPa ●空気注入口…G1/4"
- ★その他製品には使用しないでください



### ブースターキット


タンク内のマジックパウダーは流動性が悪く、供給口のまわりを掘り下げた状態で留まってしまいます。そんな状態をタンクを揺らしたり、傾けることなく解消します!

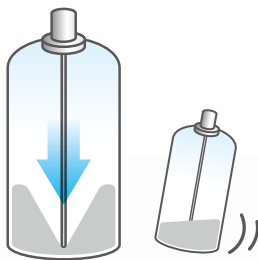

#### ブースターなし

残量が少なくなると、揺らしたり傾ける必要があります

作業効率  
UP!

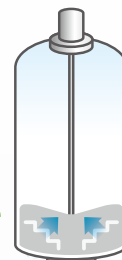

#### ブースター使用

パウダーが対流するので、最後までスムーズにご使用いただけます!

### 専用パウダー

### 人・環境に優しいパウダー



中間粒径(平均 0.2mm)  
モース硬度2.5の柔らかさで  
素材を傷付けません

### EZ-Blust 専用 重曹由来マジックパウダー

10kg 品番 **EA127BS-21**  
価格 **8,230円** 税込価格 (8%) 8,888円

20kg 品番 **EA127BS-22**  
価格 **14,600円** 税込価格 (8%) 15,768円

●粒径…0.2mm



お問い合わせ先  
営業部 TEL.06-6532-6226  
<http://www.esco-net.com/>