

EA140AE-2-6 中圧メネジプラグ


- バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
- 本体材質 ステンレス(SUS304)



《仕様》


品番	EA140AE-2	EA140AE-3	EA140AE-4	EA140AE-6	EA140AE-8
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
常用圧力(kgf/cm ²)	75	75	75	45	45
最高圧力(kgf/cm ²)	100	100	100	65	65
トルク値	140	220	600	900	1200

《寸法》

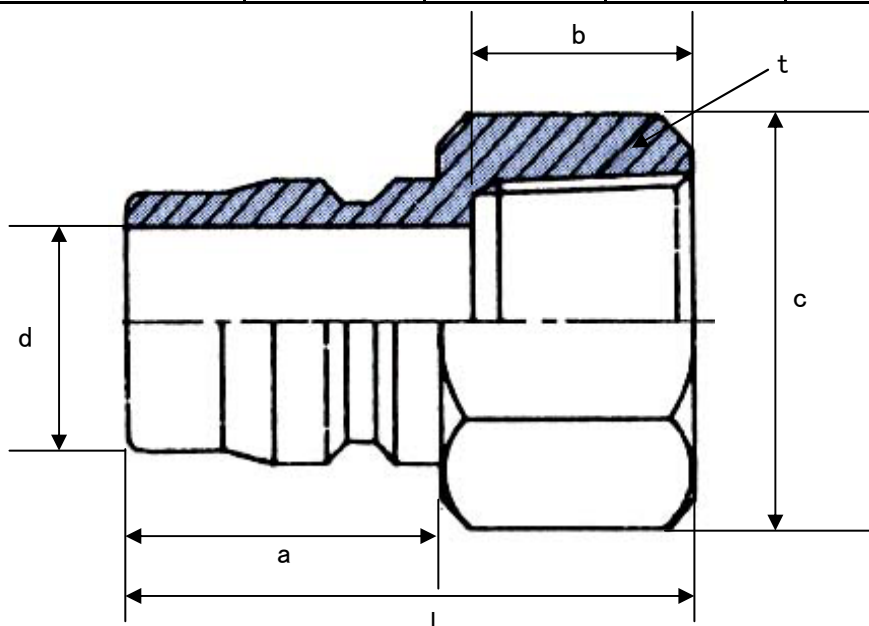

	EA140AE-2	EA140AE-3	EA140AE-4	EA140AE-6	EA140AE-8
l	33	39	43	50	61
a	18	21	24	28	36
b	12	13	16	19	22
c	△17	△21	△26	△32	△41
d	6.5	10	13	17	24
t	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"

(接続パターン)

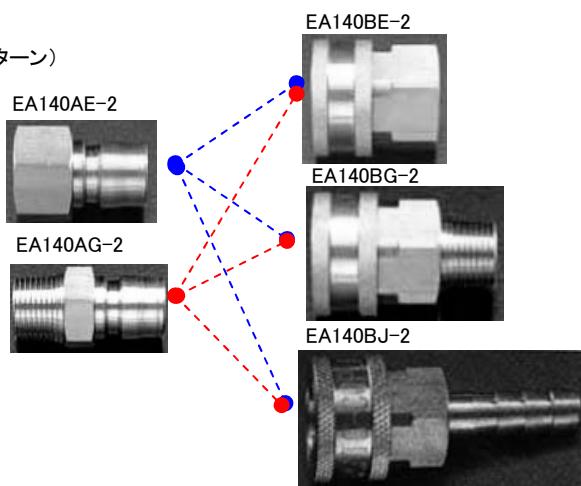

取り付け方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

