

◆◆◆ BLY型 流量調整器付き ◆◆◆







調整ツマミで流量を簡単調整!

- つまみを捻るだけで必要に応じ、流体の流量を調節できます。
- BL型と互換性がございます。

<流量調整器付き>


製品形式・寸法表

SNT型 (ナット式)・SMT型 (オネジ)

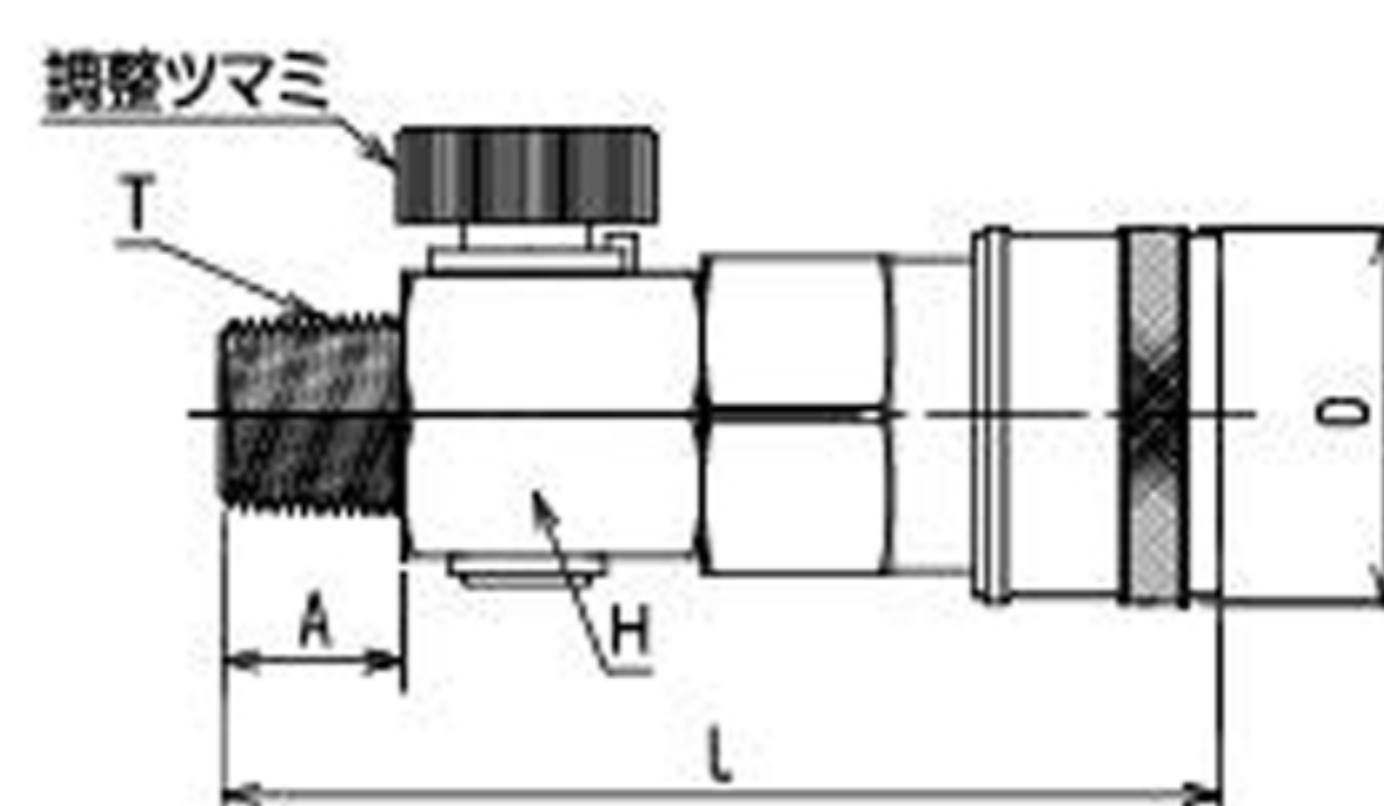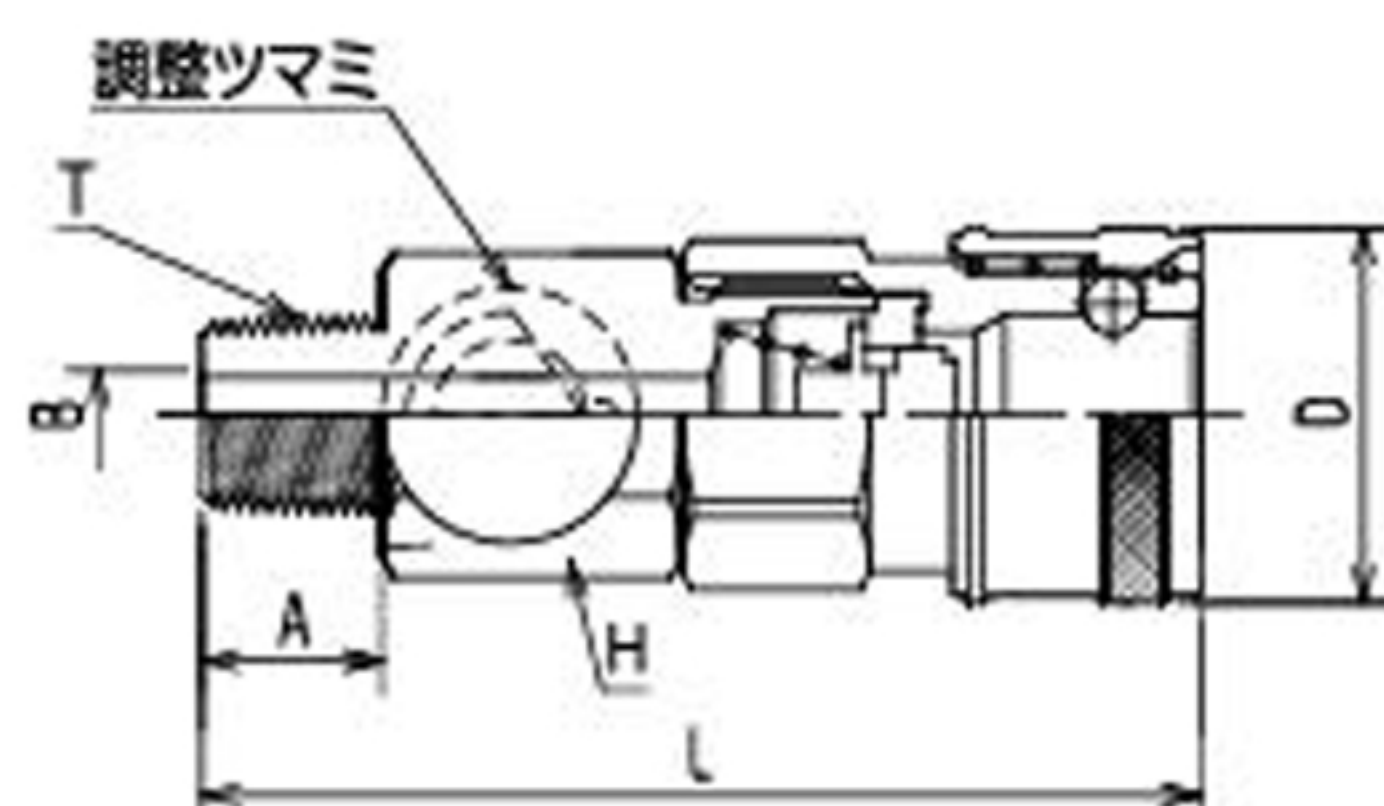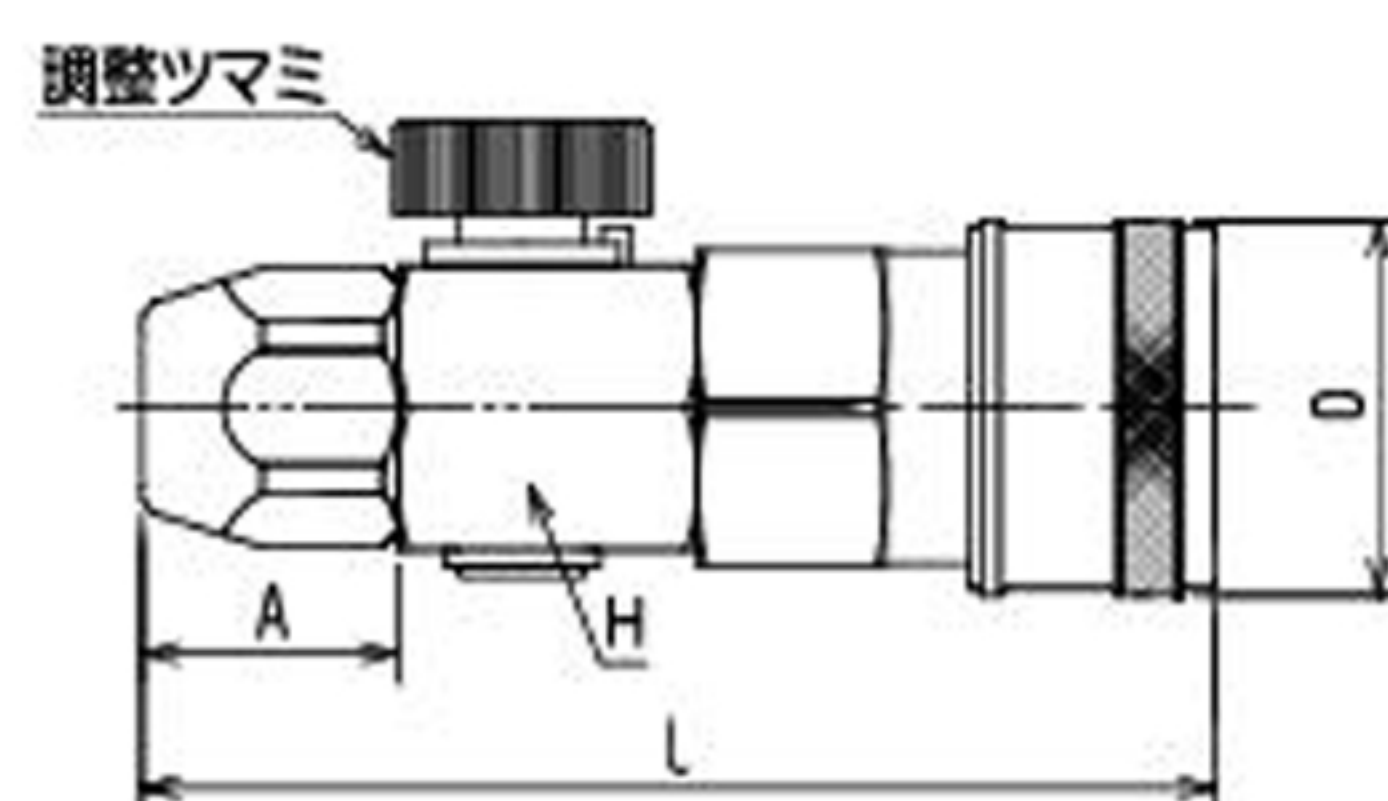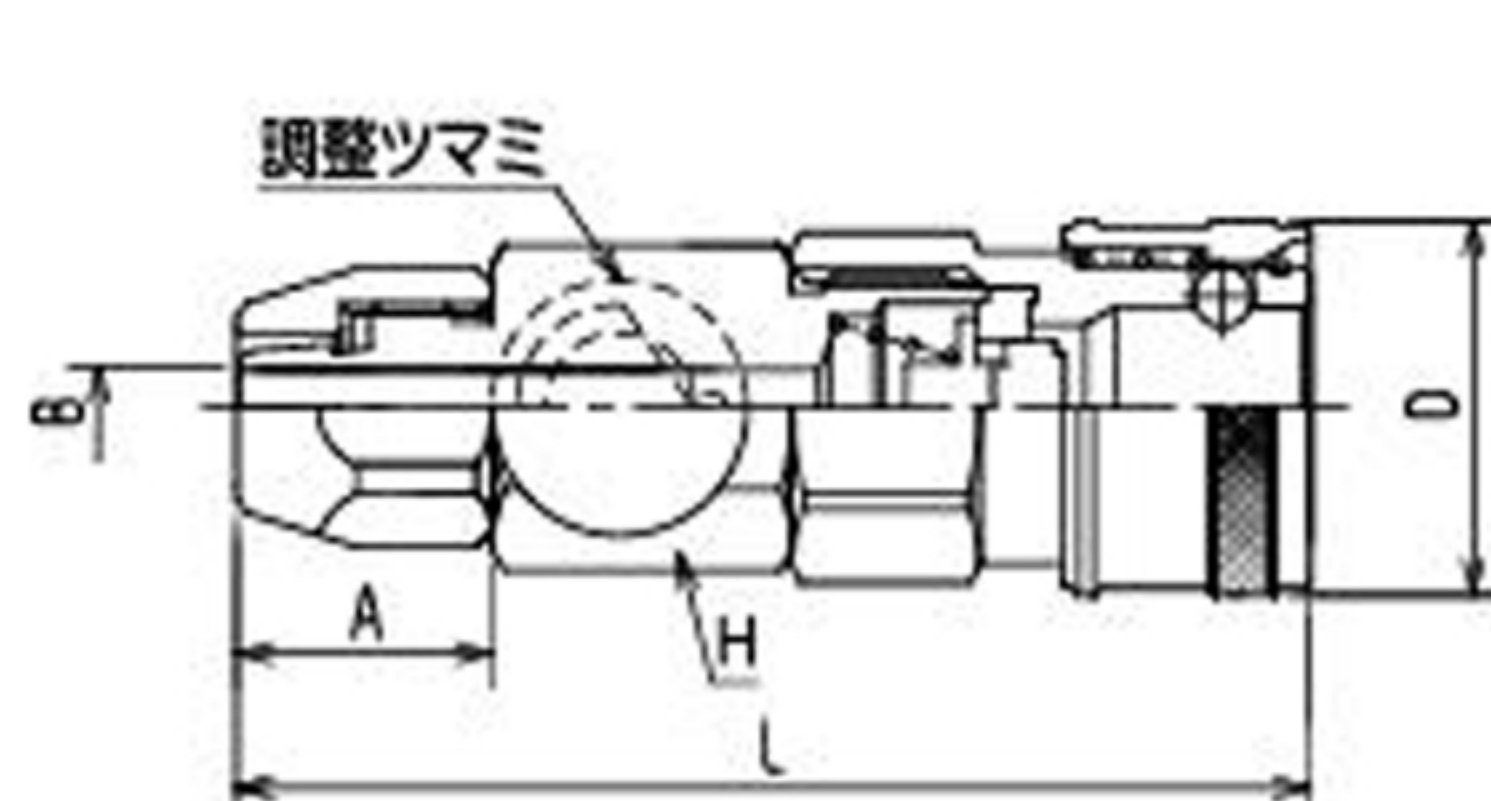

型 式	取付け側形状	寸 法 (mm)					
		L	A	D	H	T	B
BLY22-SNT	φ6.5×φ10 ユニオン	71.5	17	φ25	△19		φ5
BLY22-SMT	PT1/4"メネジ	66.5	12	φ25	△19	PT1/4"	φ5

PMFT型・PFFT型

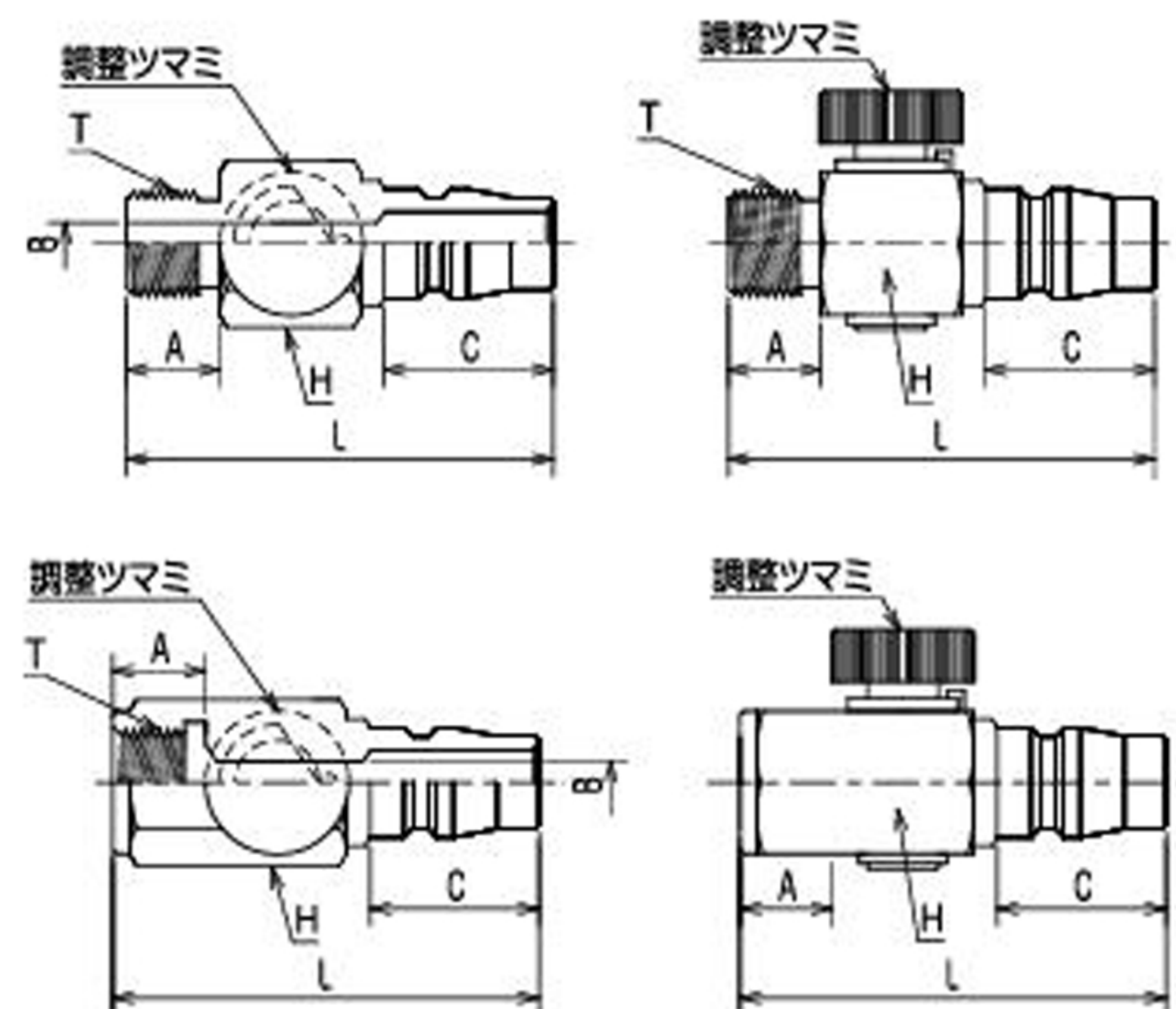

型 式	寸 法 (mm)					
	L	A	C	H	T	B
BLY22-PMFT	50.5	11	20	△17	PF1/4"オネジ	φ5
BLY22-PFFT	50.5	11	20	△17	PF1/4"メネジ	φ5

●ロット生産にて承ります。お問い合わせください。

EA品番対比表

EA品番	メーカー型番
EA140CS-21	BLY22-PMT
EA140CS-22	BLY22-PMFT
EA140CS-26	BLY22-PFT
EA140CS-27	BLY22-PFFT
EA140EH-6.5	BLY22-SNT
EA140EJ-6.5	BLY22-SMT