

# BLY型・BLK型

特殊品

バルブ構造



片路開閉型

最高使用圧力



1.0MPa





適用流体



空気

## 流量調整器付きプラグ

### PMFT型・PFFT型

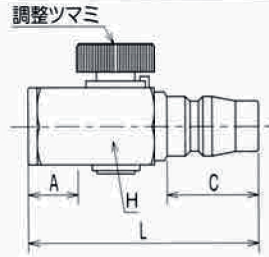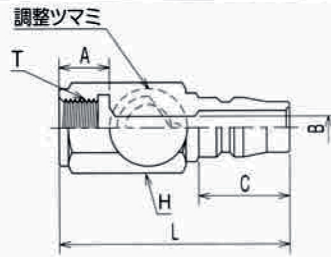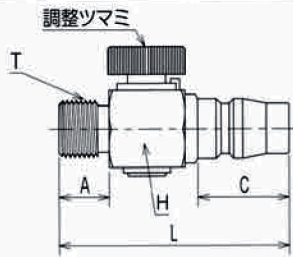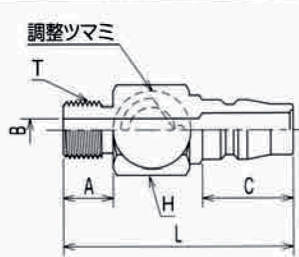

EA品番	メーカー型番
EA140CS-22	BLY22-PMFT
EA140CS-27	BLY22-PFFT

型 式	寸 法 (mm)					
	L	A	C	H	T	B
BLY22-PMFT	50.5	11	20	△17	PF1/4"オネジ	φ5
BLY22-PFFT	50.5	11	20	△17	PF1/4"メネジ	φ5