 


EA140DG-1~4、-11~14 タケノコ型ソケット

- 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。




《仕様》

品名	EA140DG-1,-2,-3,-4	EA140DG-11,-12,-13,-14
入数	5個	1個


品名	EA140DG-1,-11	EA140DG-2,-12	EA140DG-3,-13	EA140DG-4,-14
呼び径	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
本体材質	鋼(クロムメッキ)			
接続部形状	ソケット	ホースニップル(H)		
常用圧力 kg/cm ² (最大圧力)	鋼	15[20]		
パルプ・パッキン材質 使用温度範囲	標準	ニトリゴム(NBR) : -20°C~+80°C		
適用流体	鋼	空気・油・他		
用途	エアーツール・各種エア配管・水配管・エア圧機器等			

《寸法表》

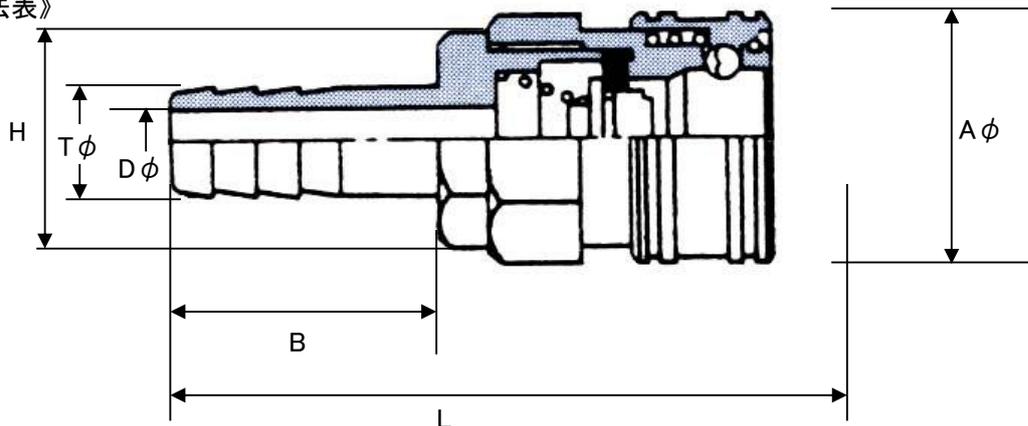

品名	L	A	B	H	T・PTネジ	D
EA140DG-1,-11	72.5	25φ	30	△19	7.5φ	4φ
EA140DG-2,-12	72.5	25φ	30	△19	9φ	5φ
EA140DG-3,-13	72.5	25φ	30	△19	11φ	7.5φ
EA140DG-4,-14	77.5	25φ	35	△19	15φ	9φ

(接続例)

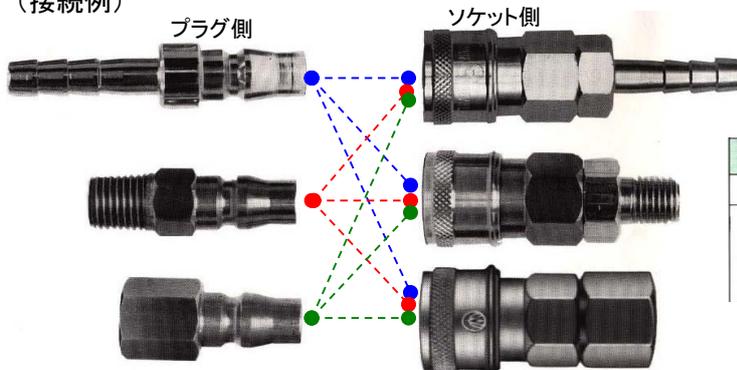

ソケットとプラグを分離した時、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され流体は外部へ流出しません。

取り付け方向

流体はソケット側からプラグ側に流します。

