


# EA140DH-1-4 オネジソケット


●重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、  
耐摩耗性・耐久性も抜群です。

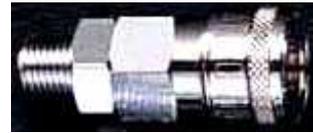

## 《仕様》

品名	<del>EA140DH-1</del>	EA140DH-2	EA140DH-3	EA140DH-4
ねじサイズ	<del>PT1/8"</del>	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"
本体材質	鋼(クロムメッキ)			
接続部 形状	ソケット	オネジ		
常用圧力 kg/cm <sup>2</sup> (最大圧力)	鋼	15[20]		
パルプハッキン材質 使用温度範囲	標準	ニトルゴム(NBR) : -20°C~+80°C		
適用流体	鋼	空気・油・他		
用途	エアーツ具・各種エア配管・水配管・エア圧機器等			


## 《寸法表》

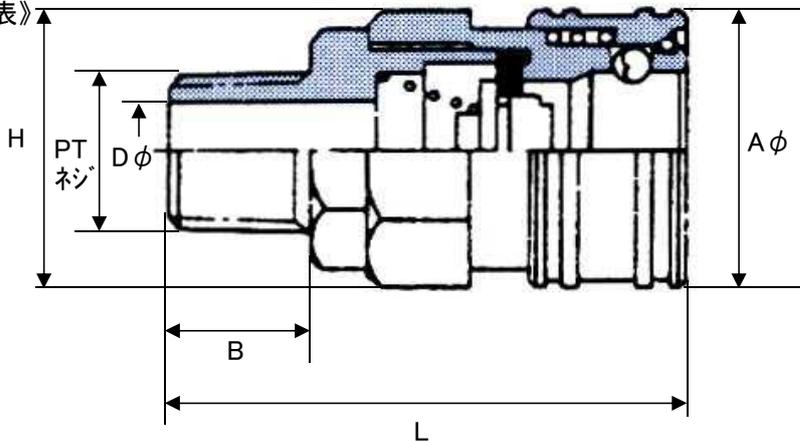

	L	A	B	H	T・PTネジ	D
<del>EA140DH-1</del>	<del>52.5</del>	<del>25φ</del>	<del>10</del>	<del>△19</del>	<del>PT1/8"</del>	<del>5φ</del>
EA140DH-2	54.5	25φ	12	△19	PT1/4"	7.5φ
EA140DH-3	55.5	25φ	13	△19	PT3/8"	9φ
EA140DH-4	58.5	25φ	16	△23	PT1/2"	9φ

廃番

## (接続例)

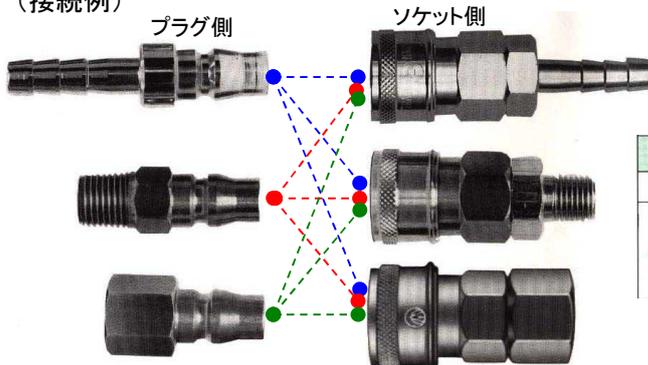

ソケットとプラグを分離した時、  
ソケット側のバルブは自動的に  
閉鎖され流体は外部へ流出  
しません。

### 取り付け方向

流体はソケット側からプラグ側に流します。

