

## EA140DJ-12-16 メネジソケット


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、  
耐摩耗性・耐久性も抜群です。



### (仕様)


品名	EA140DJ-12	EA140DJ-13	EA140DJ-14	EA140DJ-15	EA140DJ-16
呼び径	1/4"	3/8"	1/2"	3/4	1
本体材質	鋼(クロムメッキ)				
接続部 形状	ソケット	メネジ(F)			
常用圧力 kg/cm <sup>2</sup> (最大圧力)	鋼	15(20)			
バルブハック材質 使用温度範囲	標準	ニトリゴム(NBR) : -20 ~ +80			
適用流体	鋼	空気・油・他			
用途	エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等				

### (寸法表)

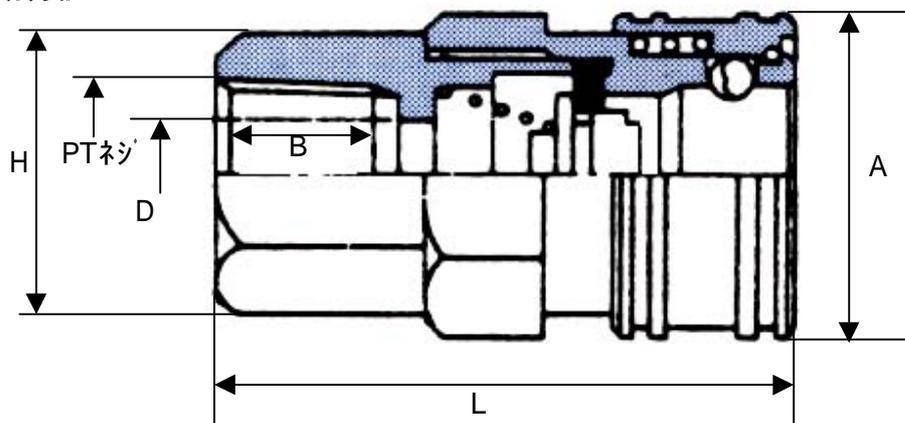

	L	A	B	H	T・PTネジ	D
EA140DJ-12	49.5	25	12	19	PT1/4"	7.5
EA140DJ-13	51.5	25	13	21	PT3/8"	9
EA140DJ-14	55.5	25	16	26	PT1/2"	9
EA140DJ-15	61	35	19	32	PT3/4	17
EA140DJ-16	63	35	20	41	PT1	17

### (接続例)

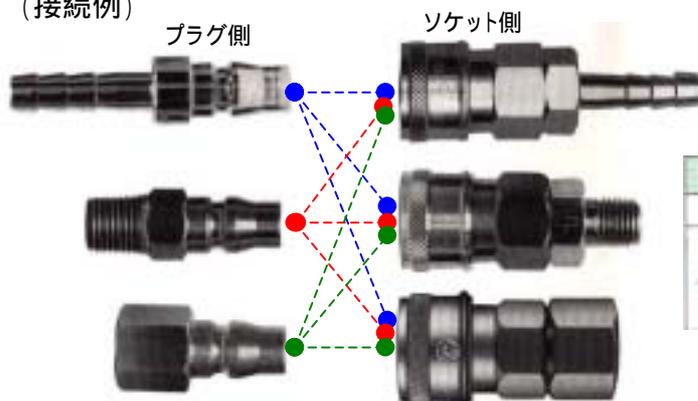

ソケットとプラグを分離した時、  
ソケット側のバルブは自動的に  
閉鎖され流体は外部へ流出  
しません。

