

-----◆◆◆ LR型 ◆◆◆-----



<ロータリー式2分岐>

**ロータリー式でカップリングが
360°自在に回転。BLK型を
分岐集合配管にしました。**


- 一本の配管から複数の空気を取り出すことが出来ます。
- 取出口が360°自在に回転。ホースのねじれも解消。
- ワンプッシュBLK型と互換性がございます。
- ホース取付でのご使用はワンプッシュ式ロック機構付をお勧めします。
(ロック機構付は、EA140DK-22になります。)

仕 様

品 名	LR 2 EA140DK-2
分 岐	2分岐 (スイベル仕様)
本 体 材 質	本体:真鍮(クロムメッキ) カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
最大使用圧力 $\text{kgf/cm}^2(\text{Mpa})$	10 (1.0)
耐 圧 力 $\text{kgf/cm}^2(\text{Mpa})$	15 (1.5)
シール材質 使用温度範囲	ニトリルゴム(NBR) : $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
カ ッ プ リ ン グ	B L K 型 ワ ン プ ッ シ ュ 式

製品形式・寸法表

LR型 (2分岐配管用)

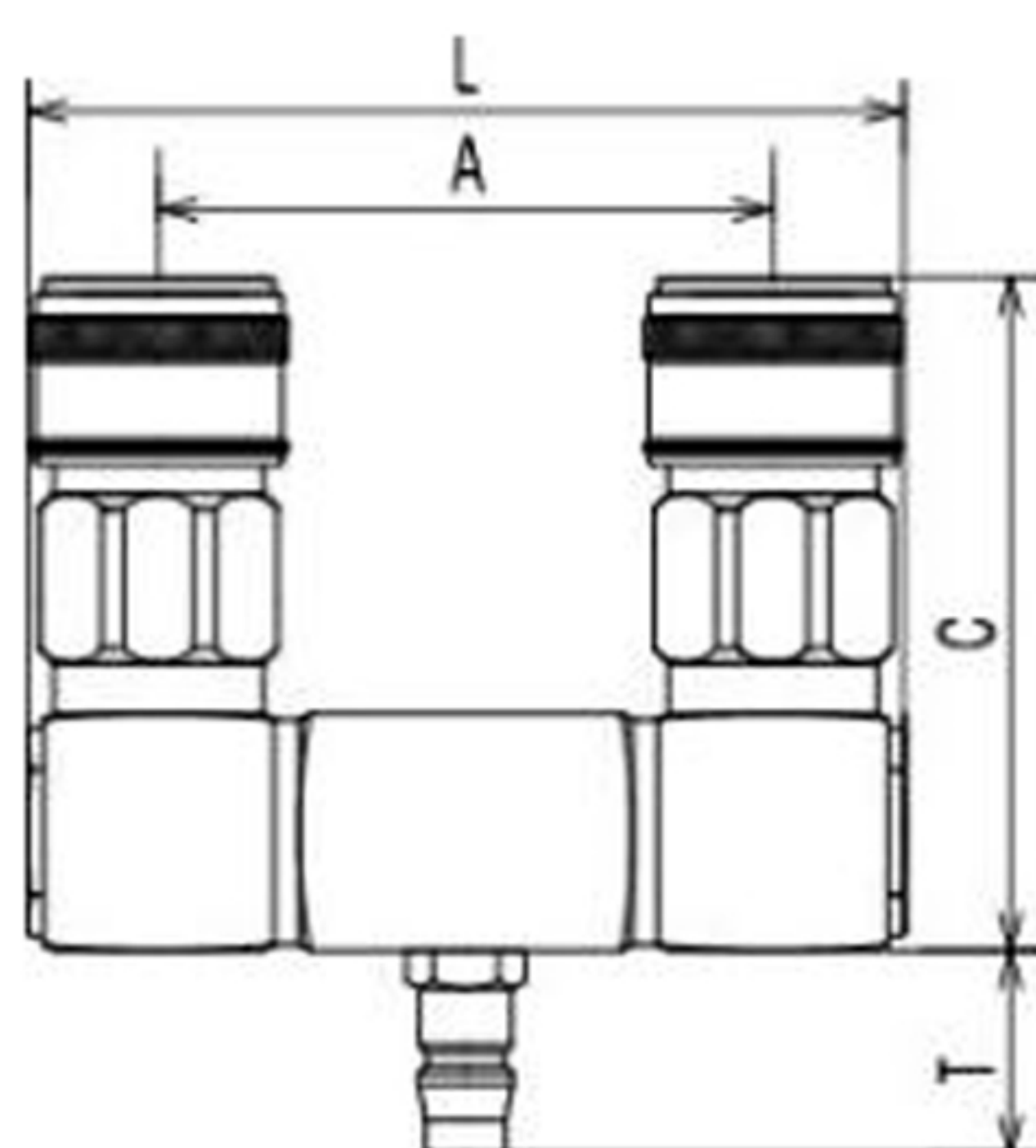

型 式	ソケット部(排出口)	寸 法 (mm)				取込口形状
		L	A	C	T	
LR-2	ワンプッシュ式(BLK20型)	77	50	63	24	BLY20型プラグ