



EA140DK-2
(自在ソケット)

- ワンプッシュ式
- ロータリー式でカップリングが360度回転
- 本体材質 鉄鋼(クロムメッキ)、真鍮(クロムメッキ)
- 最高使用圧力 10kgf/cm²
- 耐圧力 15kgf/cm²
- シール材質 NBR(ニトリルゴム)

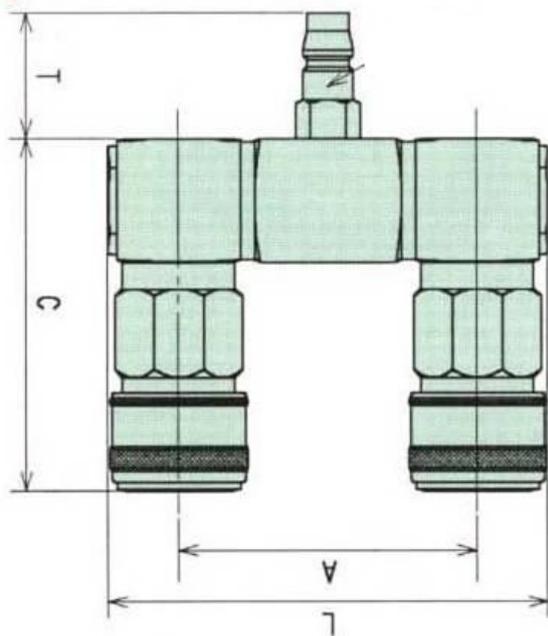

L: 77mm
A: 50mm
C: 63mm
T: 24mm

(基本)

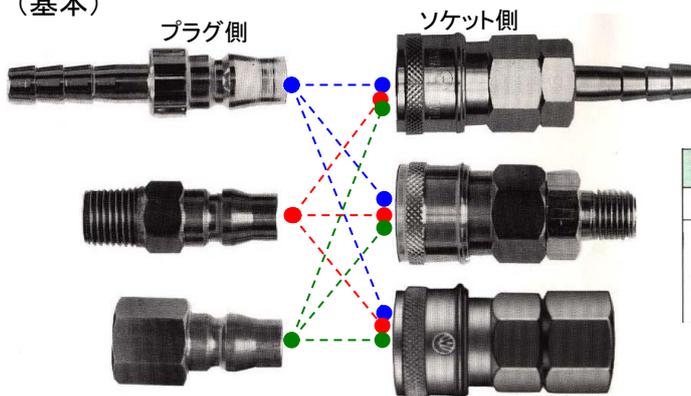

ソケットとプラグを分離した時、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され流体は外部へ流出しません。

取り付け方向
流体はソケット側からプラグ側に流します。