

-----◆◆◆ MR型 ◆◆◆-----

特許出願中



<MR型>

必要に応じ、取出口を連結し増設いただけます。ロータリー式で360°自在に回転。

- 一本の配管から複数の空気を取り出すことができます。
- 取出口が360°自在に回転。ホースのねじれも解消。
- 急な増設にも安価で対応。
- さまざまな環境にも、組み合わせ方でスマートに対応。
- 幅広い用途に対応する為、サイズ・形状を豊富に標準化。
- カップリングはBL型プラグと互換性がございます

仕 様

品 名	MRシリーズ
分 岐	1～n分岐（ロータリー式）
本 体 材 質	本体：真鍮・鋼鉄（クロムメッキ） カップリング：鋼鉄（クロムメッキ）
取 入 口 ・ 取 出 口	ソケット（S）・プラグ（P）・メネジ（F）・オネジ（M）・ホースニップル（H）・ナット（N）
最大使用圧力 kgf/cm ² (MPa)	10 （1.0）
耐 圧 力 kgf/cm ² (MPa)	15 （1.5）
シール材質 使用温度範囲	ニトリルゴム（NBR）：－20℃～＋80℃
カ ッ プ リ ン グ	B L K 型 ワ ン プ ッ シ ュ 式

特 長



360° 自在に回転




必要に応じ、連結増設



豊富なバリエーション


取り付け例

★目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在

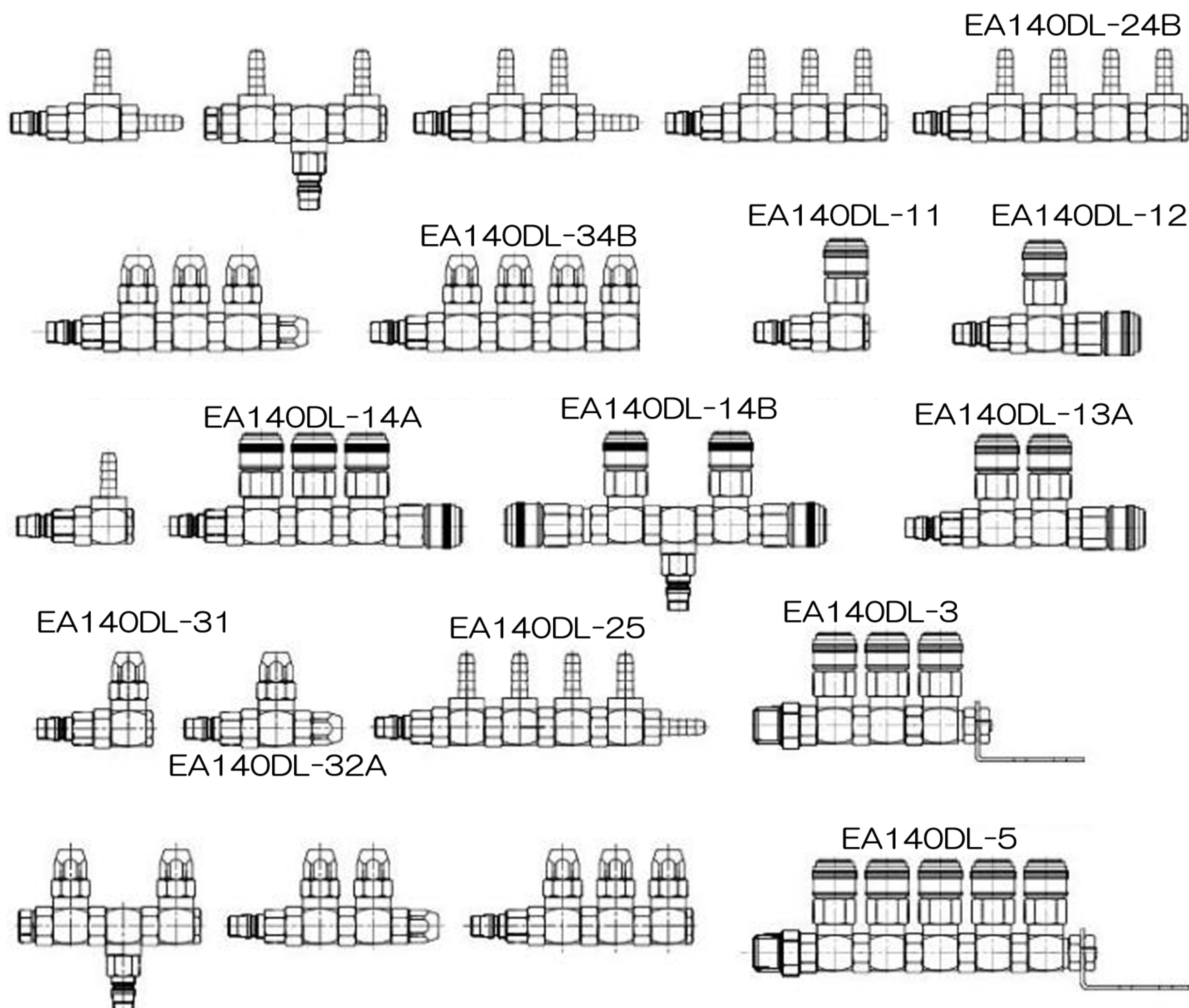

アイテムラインナップ

★幅広い用途に対応するため、サイズ・形状を豊富に標準化

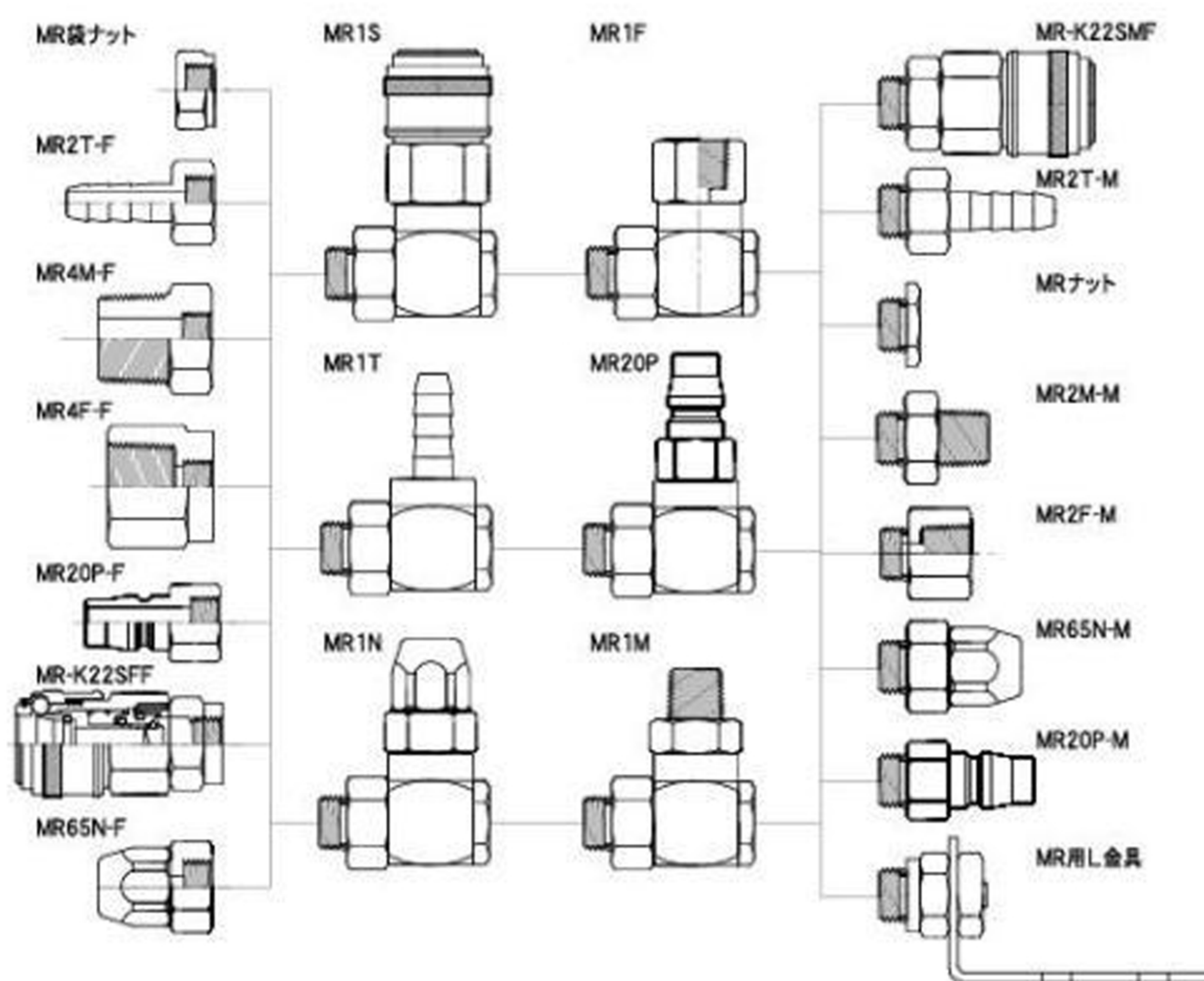

マルチ連結カップラー (MR型)

マスターボディ

型 式	形 状
MR1S	ワンブッシュソケット
MR1F	1/4"メネジ
MR1T	φ9タケノコ
MR1N	φ6.5×φ10ホース用
MR1M	1/4"オネジ
MR20P	20型プラグ

サブパーツ(メネジ型)

型 式	形 状
MR2T-F	φ9タケノコ
MR4M-F	1/2"オネジ
MR4F-F	1/2"メネジ
MR20P-F	20型プラグ
MR-K22SFF	ワンブッシュソケット
MR65N-F	φ6.5×φ10ホース用
MR袋ナット	

サブパーツ(オネジ型)

型 式	形 状
MR2T-M	φ9タケノコ
MR2M-M	1/4"オネジ
MR2F-M	1/4"メネジ
MR20P-M	20型プラグ
MR-K22SMF	ワンブッシュソケット
MR65N-M	φ6.5×φ10ホース用
MRナット	
MR用L金具	L型固定取り付け金具

EA品番対比表

メーカー型番	エスコ品名	エスコ品番
MR3S-4M	G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-3
MR4S-4M	G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-4
MR5S-4M	G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-5
MR1S-20P	1連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-11
MR2S-20P-1R	2連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-12
MR-2SW	2連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-12B
MR3S-20P-2R	3連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-13A
MR4S-20P-3R	4連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-14A
MR5T-20P-4R	9.0mm/5連 マルチ連結自在ホースシステム	EA140DL-25
MR1N-20P	6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)	EA140DL-31
MR2N-20P-1R	6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用)	EA140DL-32A
MR4N-20P-4R	6.5mm/4連 自在ホース継手(ウレタンホース用)	EA140DL-34B