

# LR型

ロータリー式 空気分岐集合配管用

バルブ構造 最高使用圧力 適用流体  
 片路開閉型 1.0MPa 空気




## ロータリー式でカップリングが 360°自在に回転。BLK型を 分岐集合配管にしました。

- 一本の配管から複数の空気を取り出すことが出来ます。
- 取出口が 360° 自在に回転。ホースのねじれも解消。
- ワンプッシュBLK型と互換性がございます。
- ホース取付でのご使用はワンプッシュ式ロック機構付をお勧めします。




### 仕様

品名	LR-2
分岐	2分岐 (スイベル仕様)
本体材質	本体:真鍮(クロムメッキ) カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
最大使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup> (Mpa)	10 (1.0)
耐圧力 kgf/cm <sup>2</sup> (Mpa)	15 (1.5)
シール材質 使用温度範囲	ニトリルゴム (NBR) : -20℃~+80℃
カップリング	BLK型 ワンプッシュ式

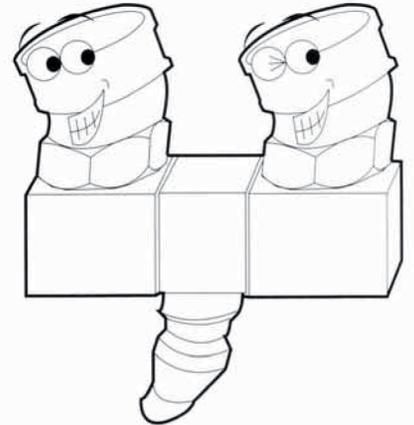

### LR型 (2分岐配管用)

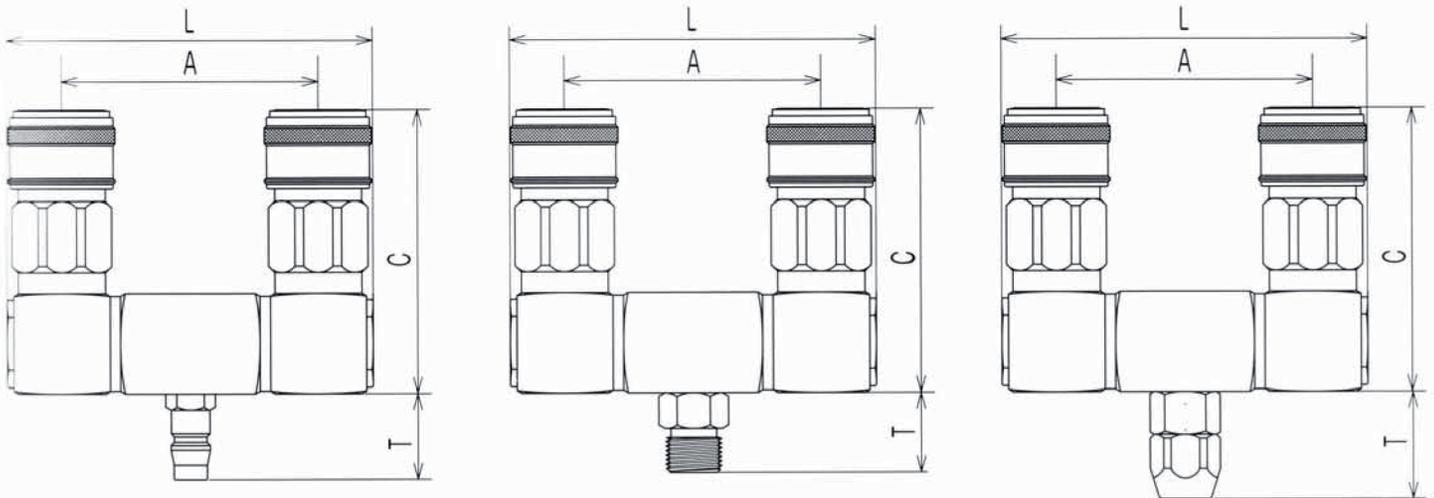

型 式	ソケット部(排出口)	寸 法 (mm)				取込口形状
		L	A	C	T	
LR-2	ワンプッシュ式 (BLK20型)	77	50	63	24	BLY20型プラグ
LR-2-2M	ワンプッシュ式 (BLK20型)	77	50	63	18	PF1/4" オネジ
LR-2-3M	ワンプッシュ式 (BLK20型)	77	50	63	19	PF3/8" オネジ
LR-2-2N	ワンプッシュ式 (BLK20型) ロック仕様	77	50	63	25	φ6.5×φ10 ウレタンホース用
LR-2-3N	ワンプッシュ式 (BLK20型) ロック仕様	77	50	63	27	φ8.5×φ12.5 ウレタンホース用

※接続抜け防止のスリーブロック仕様別途あり

## EA品番対比表

メーカー型番	エスコ品名	エスコ品番
MR3S-4M	R 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-3
MR4S-4M	R 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-4
MR5S-4M	R 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-5
MR1S-20P	1連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-11
MR2S-20P-1R	2連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-12
MR-2SW	2連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-12B
MR3S-20P-2R	3連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-13A
MR4S-20P-3R	4連 マルチ連結自在カップリング	EA140DL-14A
MR5T-20P-4R	9.0mm/5連 マルチ連結自在ホースシステム	EA140DL-25
MR1N-20P	6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)	EA140DL-31
MR2N-20P-1R	6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用)	EA140DL-32A
MR4N-20P-4R	6.5mm/4連 自在ホース継手(ウレタンホース用)	EA140DL-34B