

エアーヘッダー カップリング

空気分岐集合配管

NEW

バルブ構造 最高使用圧力 適用流体




片路開閉型

1.5MPa

空気

**配管から直接3～5分岐の空気
取出口を実現！
手間のかかるエアー配管工事が
簡単スピーディ！！**


- 配管から直接、空気を取り出すことができます。
- 手間のかかるエアー配管工事が簡単スピーディ！
- TW型より流量UP！
- BLY20型・40型対応。

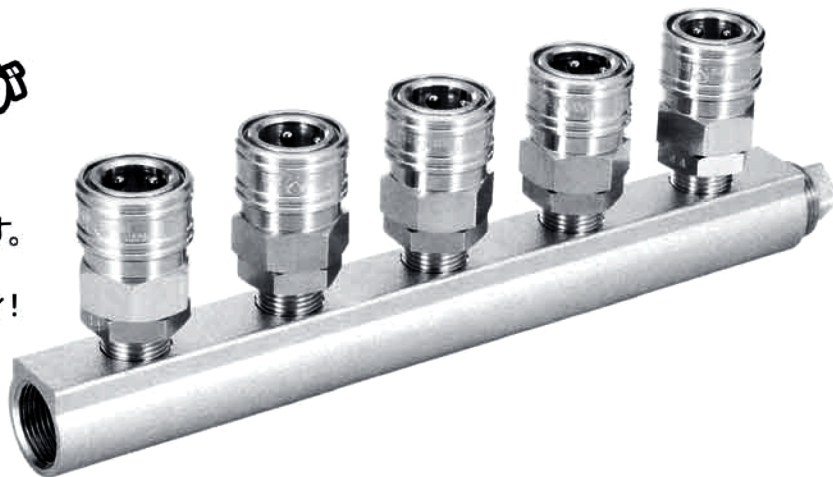


仕様

バ イ プ	RC 3/4	
分 岐	3～5分岐（固定）	
本 体 材 質	本体：真鍮（クロムメッキ） カップリング：鋼鉄（クロムメッキ）	
取 出 口	24-SM	44-SM
最 大 使 用 圧 力	kgf/cm ² (Mpa) 15 (1.5)	
耐 圧 力	kgf/cm ² (Mpa) 20 (2.0)	
シール材質 使用温度範囲	ニトリルゴム（NBR）：-20℃～+80℃	
カ ッ プ リ ン グ	B L Y 型	普 及 型


ソケット | BLY20型 3分岐配管用 EA140DL-131

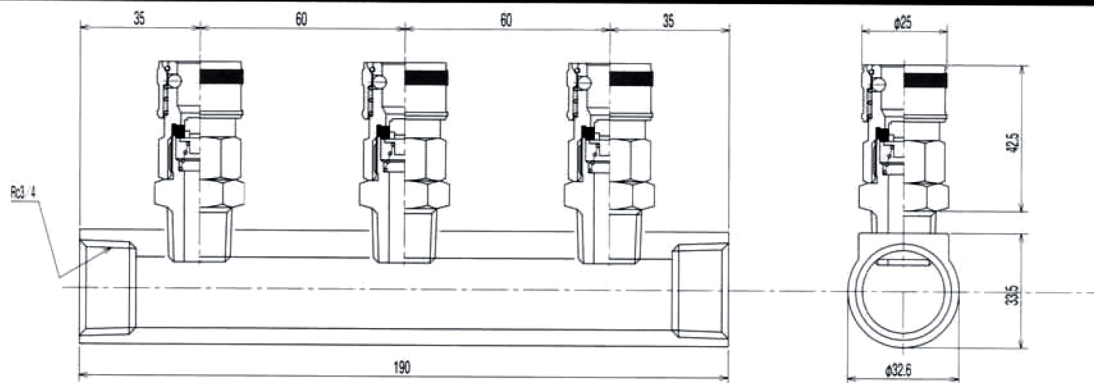


ソケット | BLY20型 4分岐配管用 EA140DL-141

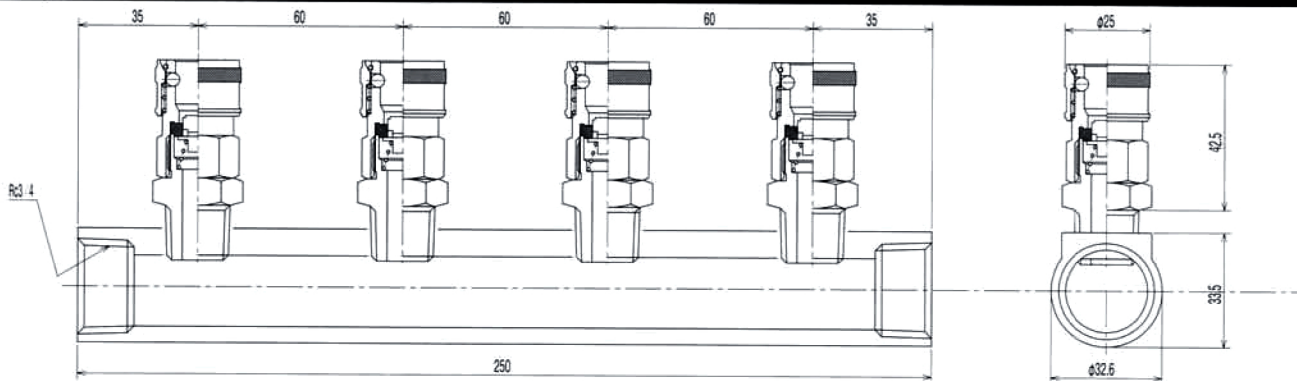


ソケット | BLY20型 5分岐配管用 EA140DL-151

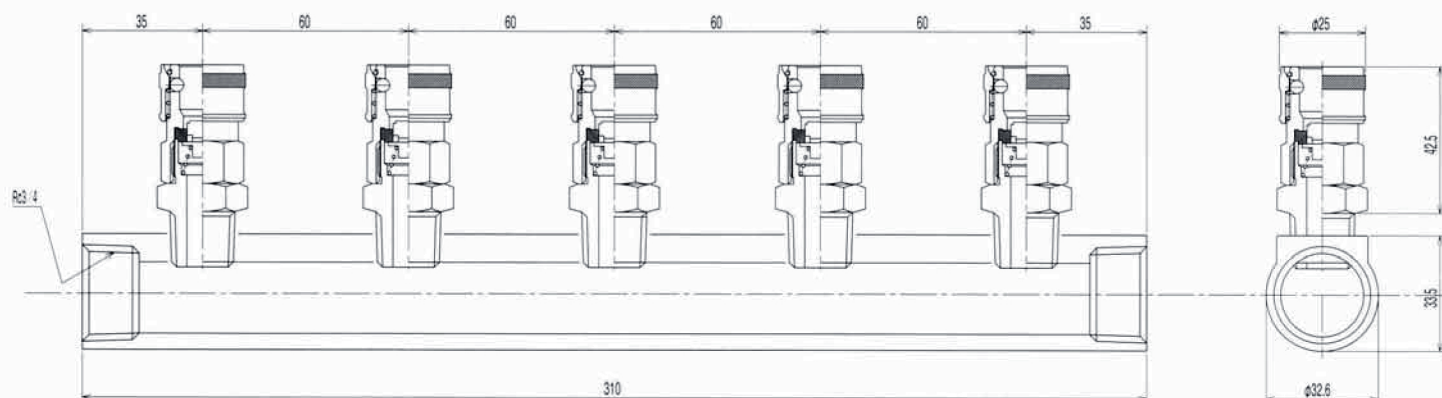

ソケット | BLY40型 5分岐配管用 EA140DL-152


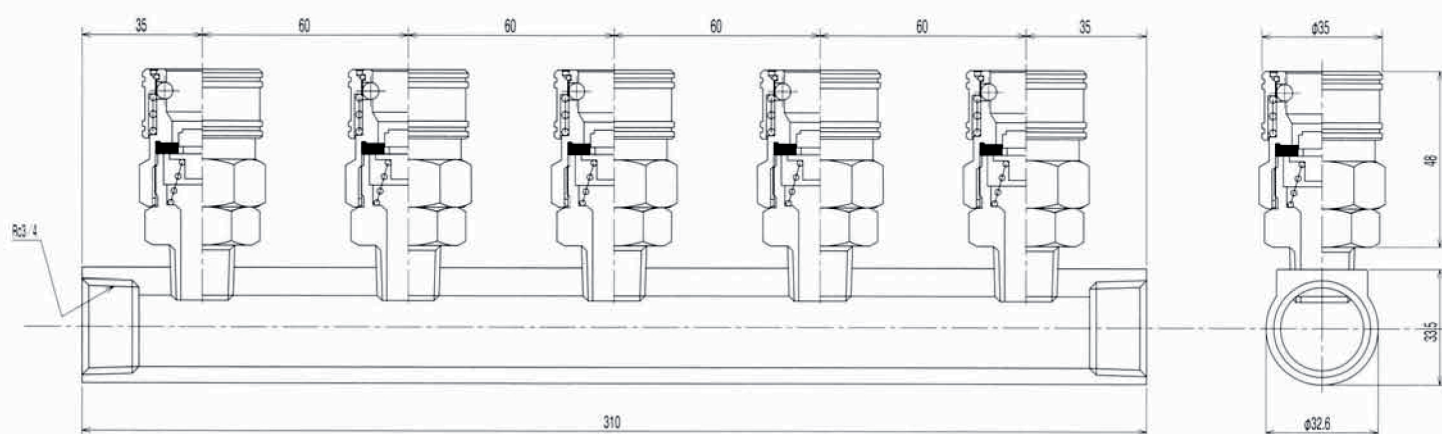


ソケット | BLY20型・40型 5分岐配管用 EA140DL-153

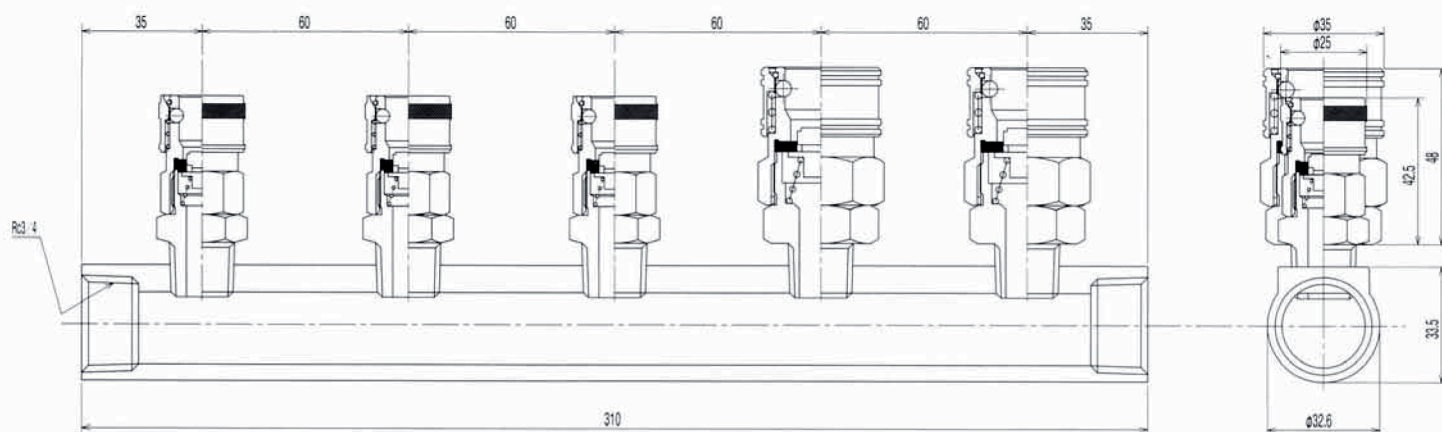


EA品番対比表

品番	分岐数	カップラー40型	カップラー20型	メーカー型番
EA140DL-131	3連	－	3個	エアヘッダカップリング40-0・20-3
EA140DL-132		3個	－	エアヘッダカップリング40-3・20-0
EA140DL-133		1個	2個	エアヘッダカップリング40-1・20-2
EA140DL-141	4連	－	4個	エアヘッダカップリング40-0・20-4
EA140DL-142		4個	－	エアヘッダカップリング40-4・20-0
EA140DL-151	5連	－	5個	エアヘッダカップリング40-0・20-5
EA140DL-152		5個	－	エアヘッダカップリング40-5・20-0
EA140DL-153		2個	3個	エアヘッダカップリング40-2・20-3

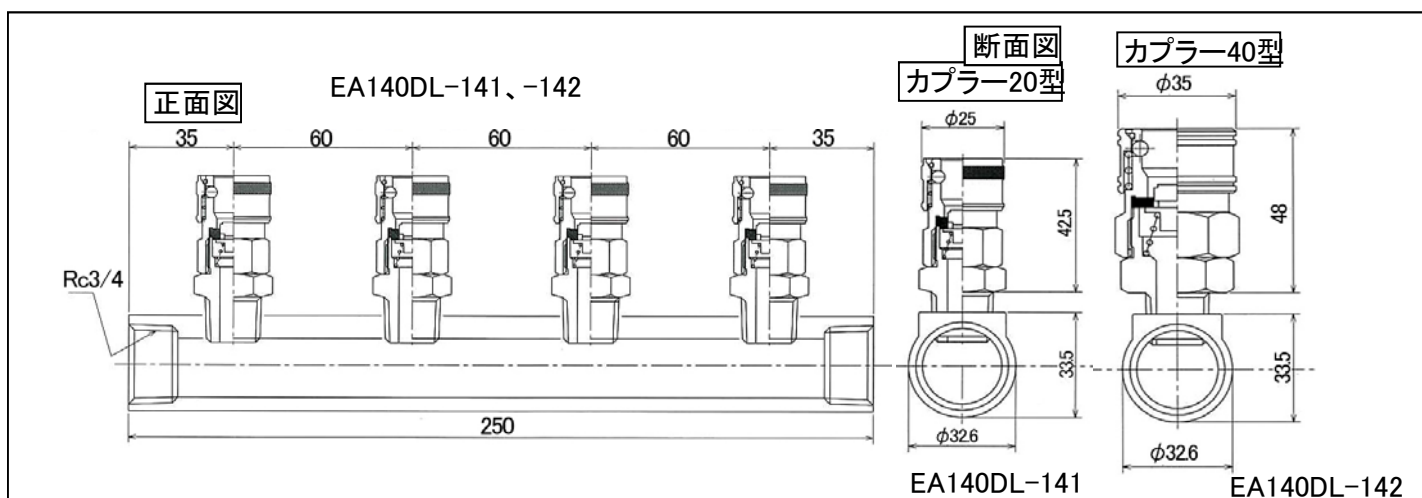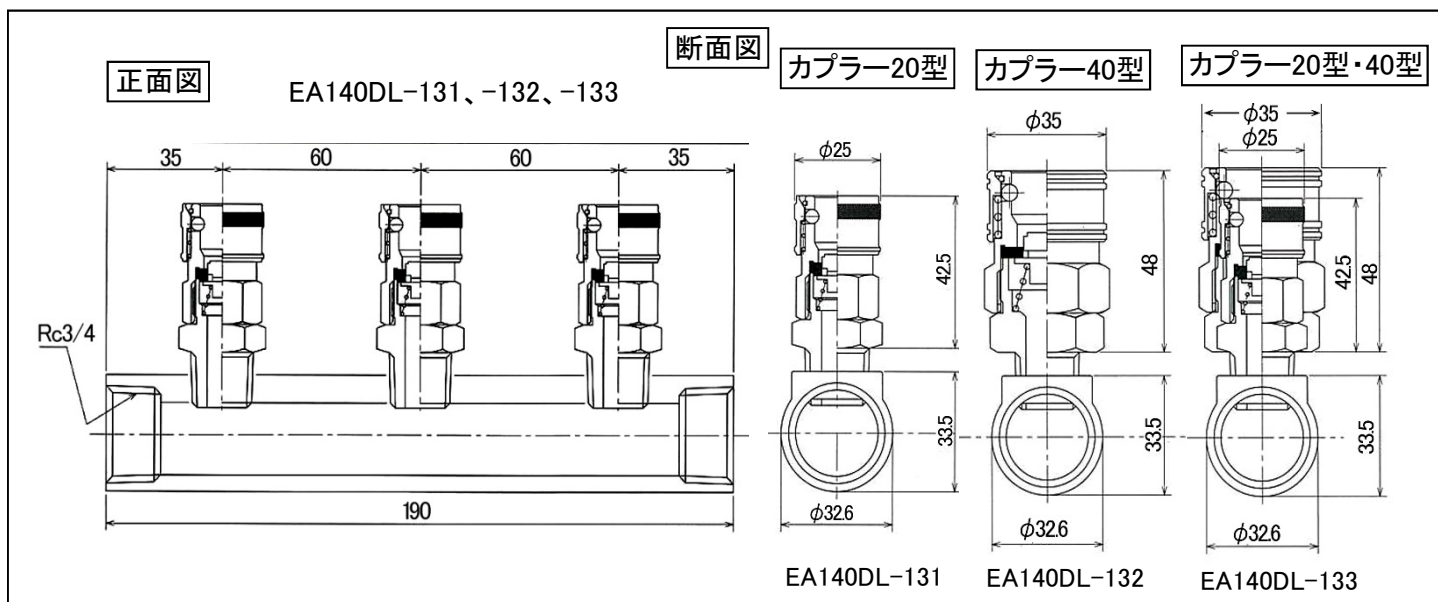

正面図

EA140DL-151、-152、-153

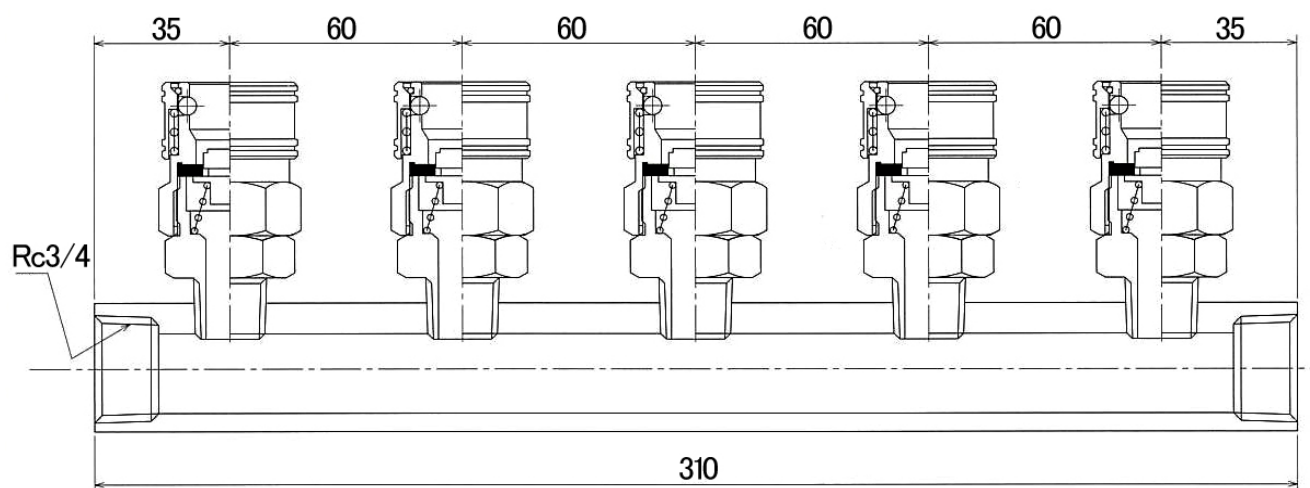

断面図

