


-----◆◆◆ エアーヘッダーカップリング ◆◆◆-----

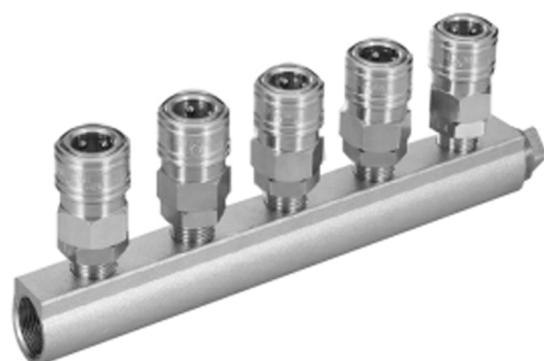

<空気分岐集合配管>

**配管から直接3～5分岐の空気  
取出口を実現！  
手間のかかるエアー配管工事が  
簡単スピーディ！！**



- 配管から直接、空気を取り出すことができます。
- 手間のかかるエアー配管工事が簡単スピーディ！
- TW型より流量UP！
- BLY20型・40型対応。

## 仕 様

|                 |                           |   |                                 |       |
|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------|-------|
| バ               | イ                         | ブ | RC 3/4                          |       |
| 分               |                           | 岐 | 3～5分岐（固定）                       |       |
| 本               | 体                         | 材 | 本体：真鍮（クロムメッキ） カップリング：鋼鉄（クロムメッキ） |       |
| 取               | 出                         | 口 | 24-SM                           | 44-SM |
| 最 大 使 用 圧 力     | kgf/cm <sup>2</sup> (Mpa) |   | 15 (1.5)                        |       |
| 耐 圧 力           | kgf/cm <sup>2</sup> (Mpa) |   | 20 (2.0)                        |       |
| シール材質<br>使用温度範囲 |                           |   | ニトリルゴム（NBR）：-20℃～+80℃           |       |
| カ               | ッ                         | ブ | B                               | L     |
| リ               | ン                         | グ | 型                               | 替 及 型 |


EA品番対比表

| 品番          | 分岐数 | カプラー40型 | カプラー20型 | メーカー型番                |
|-------------|-----|---------|---------|-----------------------|
| EA140DL-131 | 3連  | －       | 3個      | エアヘッダカップリング 40-0・20-3 |
| EA140DL-132 |     | 3個      | －       | エアヘッダカップリング 40-3・20-0 |
| EA140DL-133 |     | 1個      | 2個      | エアヘッダカップリング 40-1・20-2 |
| EA140DL-141 | 4連  | －       | 4個      | エアヘッダカップリング 40-0・20-4 |
| EA140DL-142 |     | 4個      | －       | エアヘッダカップリング 40-4・20-0 |
| EA140DL-151 | 5連  | －       | 5個      | エアヘッダカップリング 40-0・20-5 |
| EA140DL-152 |     | 5個      | －       | エアヘッダカップリング 40-5・20-0 |
| EA140DL-153 |     | 2個      | 3個      | エアヘッダカップリング 40-2・20-3 |

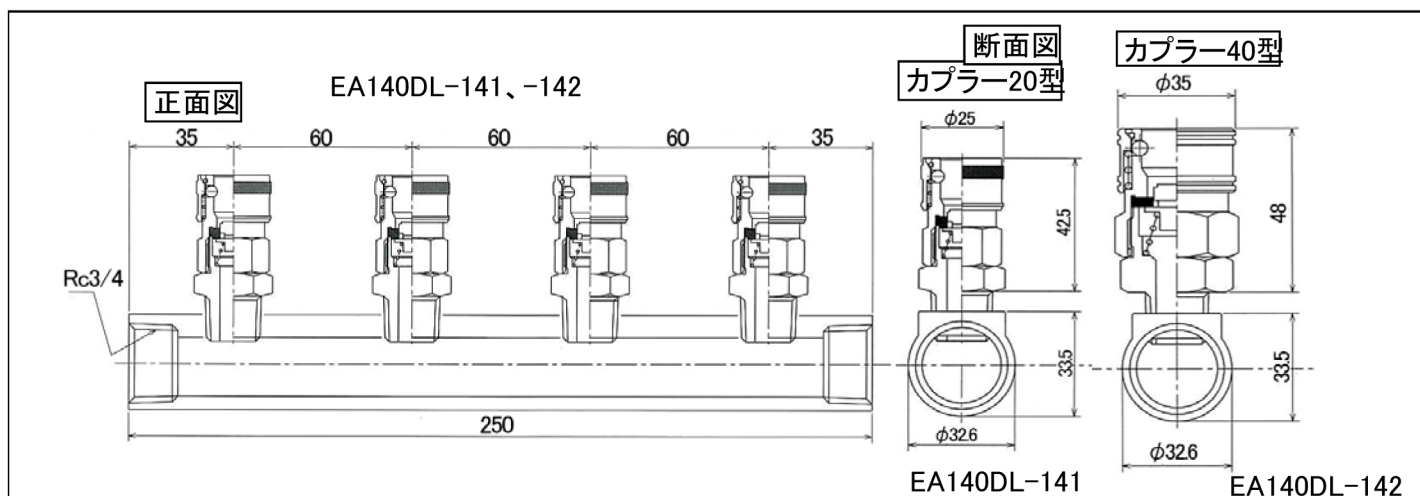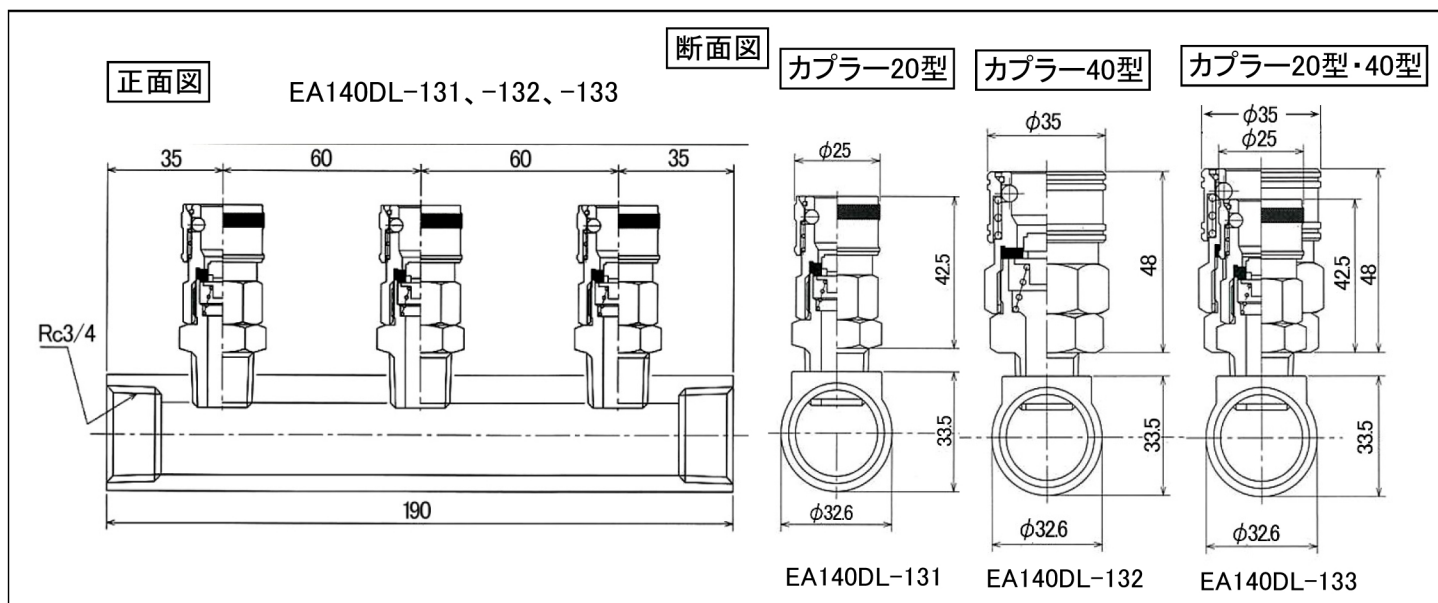

正面図

EA140DL-151、-152、-153

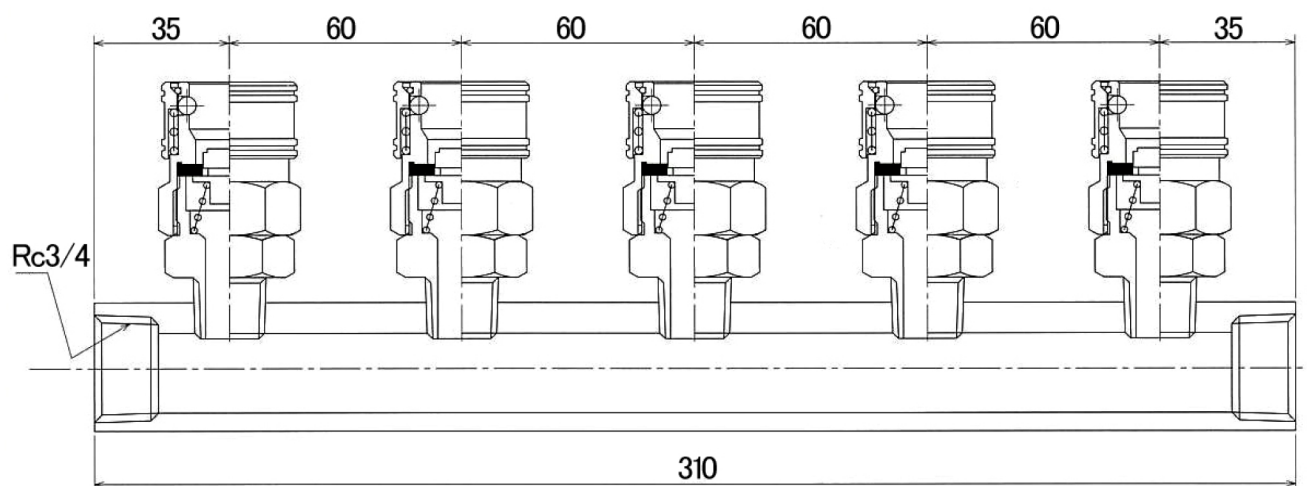

断面図

