

EA140DL-131～-153 配管用分岐ソケット



3連



4連





5連



	品番	分岐数	カプラー40型	カプラー20型
廃番	EA140DL-131	3連	-	3個
	EA140DL-132		3個	-
廃番	EA140DL-133	4連	1個	2個
廃番	EA140DL-141		-	4個
廃番	EA140DL-142	5連	4個	-
廃番	EA140DL-151		-	5個
廃番	EA140DL-152		5個	-
廃番	EA140DL-153		2個	3個


- 配管取付ネジ…Rc(PT)3/4
- 材質…カプラー:鋼鉄、ヘッダ:真鍮(クロムメッキ)
- 使用圧力…1.5MPa
- 使用温度…-15℃～60℃(凍結なきこと)
- パッキン…NBR
- 取付ネジ…Rc(PT)1/2
- バルブ付カプラー[片路開閉型]
- 付属品 … エンドキャップ[四角対辺17mm×R(PT)3/4]

★2ページ目、3ページ目に図面がございますのでご参照下さい。

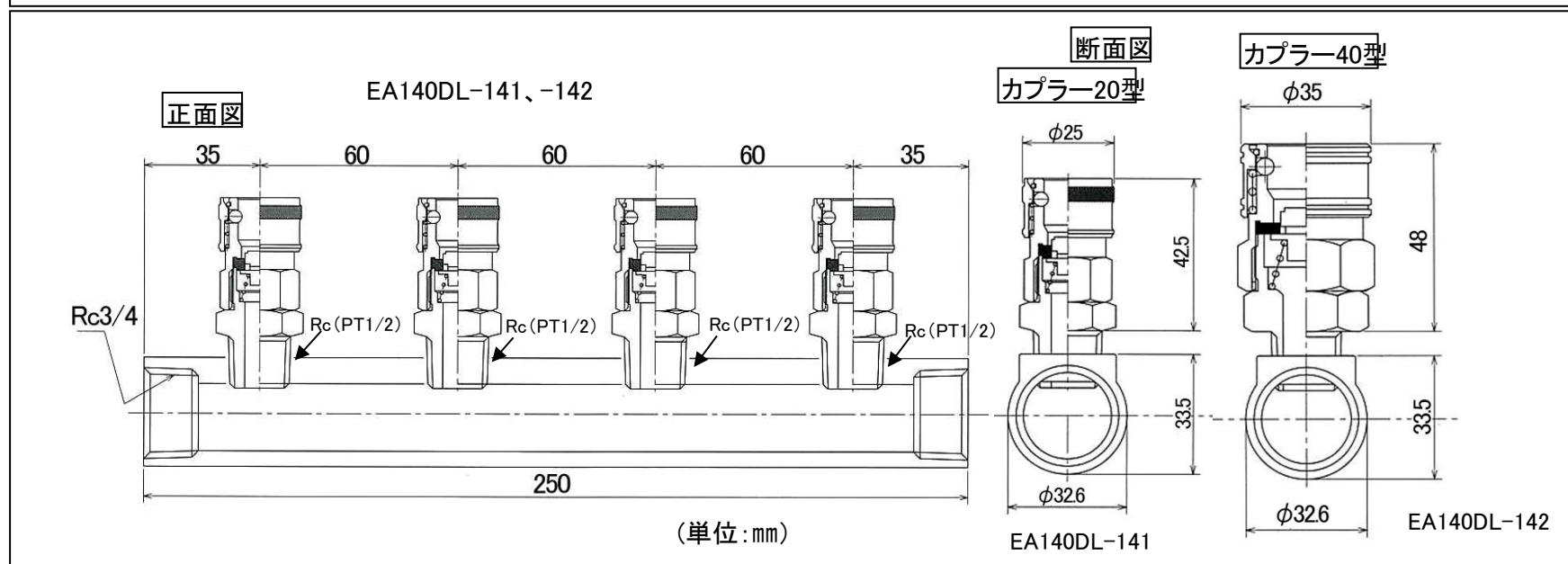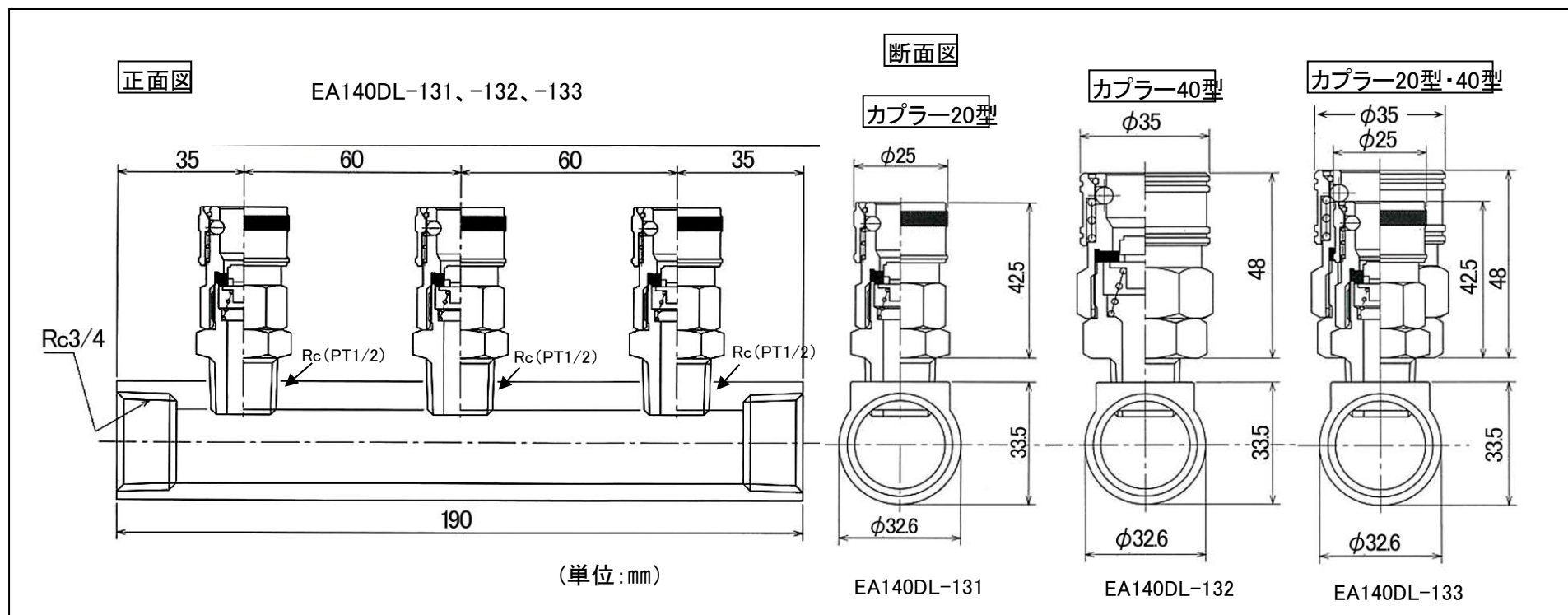

正面図

EA140DL-151、-152、-153

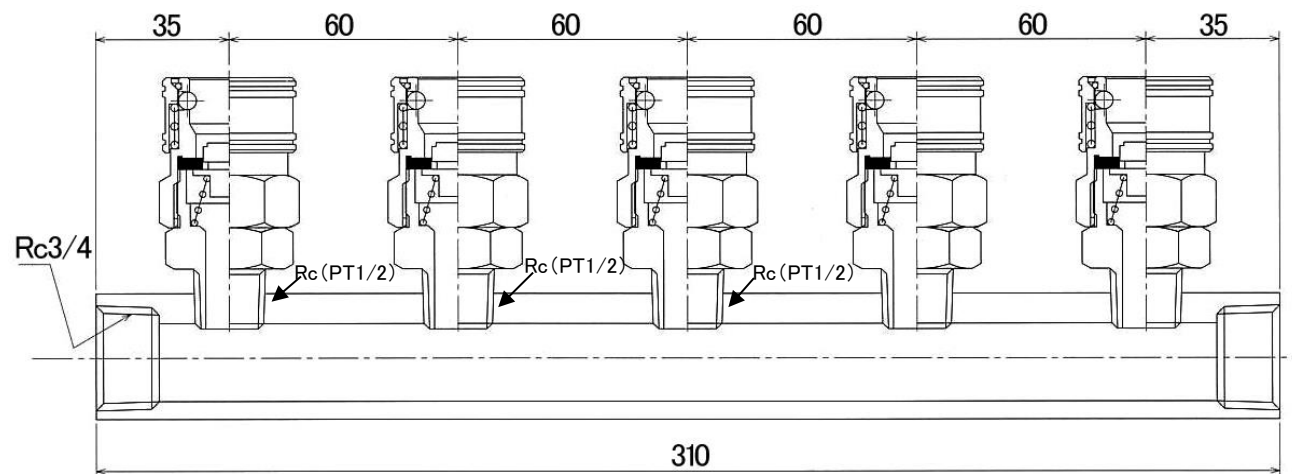

断面図

(単位:mm)

