




新設計により大幅軽量化！！
カラフルなカップリングとなって登場！

- 配管から直接3～5分岐の空気取出し口を実現。
- 従来品PAL型に比べ、**約30%軽量化**されました！
- 業界初のカラーカップリングを採用、なのにリーズナブルな価格！
- 配管サイズ3/4に加え、1/2もバリエーション追加！

エアーヘッダー製品

仕様

パイプ	RC1/2・RC3/4
分岐	3～5分岐（固定）
本体材質	鋼鉄（三価メッキ）
カップリング材質	鋼鉄（クロムメッキ）
最大使用圧力 kgf/cm ² (MPa)	15（1.5）
耐圧力 kgf/cm ² (MPa)	10（1.0）
シール材質	ニトリルゴム（NBR）
シール使用温度範囲	-20℃～+80℃
カップリング	BLY型 普及型（20型、40型）

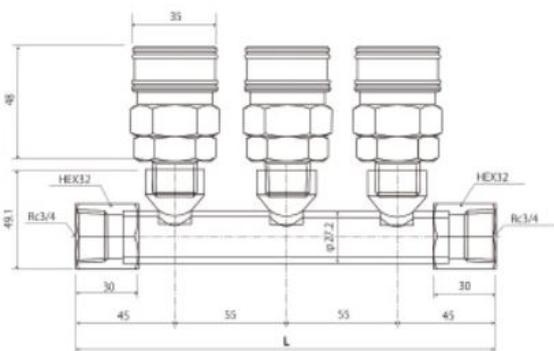

6PAL型<3分岐>

製品形式・寸法表

※材質：ステンレス製につきましては、お問合せください。

6PAL型（取付口Rc3/4）

型式	取出口	カップリングカラー	全長(L)	重量
6PAL3-20-3	BLY24-SM×3分岐	レッド ブルー シルバ	200mm	912g
6PAL4-20-4	BLY24-SM×4分岐	レッド ブルー イエロ シルバ	255mm	1162g
6PAL5-20-5	BLY24-SM×5分岐	レッド ブルー イエロ グリー シルバ	310mm	1415g
6PAL3-40-3	BLY44-SM×3分岐	レッド ブルー シルバ	200mm	1193g
6PAL4-40-4	BLY44-SM×4分岐	レッド ブルー イエロ シルバ	255mm	1536g
6PAL5-40-5	BLY44-SM×5分岐	レッド ブルー イエロ グリー シルバ	310mm	1883g
6PAL3-2040-21	BLY24-SM×2分岐 BLY44-SM×1分岐	レッド ブルー シルバ	200mm	1006g
6PAL4-2040-31	BLY24-SM×3分岐 BLY44-SM×1分岐	レッド ブルー イエロ シルバ	255mm	1254g
6PAL5-2040-32	BLY24-SM×3分岐 BLY44-SM×2分岐	ブルー イエロ グリー レッド シルバ	310mm	1601g

※カップリングカラーは、表記順での販売となります。カラーや並び順のご指定は出来ません。

EA140DL-151A