



## EA140DP-2-4(ワンプッシュオネジソケット)

- プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
  - ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
  - 流体は、ソケットからプラグに流れるようご使用ください。
- 本体材質 鋼鉄(クロムメッキ)
  - 1/4", 3/8", 1/2"
  - 最高使用圧力 10kgf/cm<sup>2</sup>
  - 耐圧力 15kgf/cm<sup>2</sup>
  - シール材質 NBR

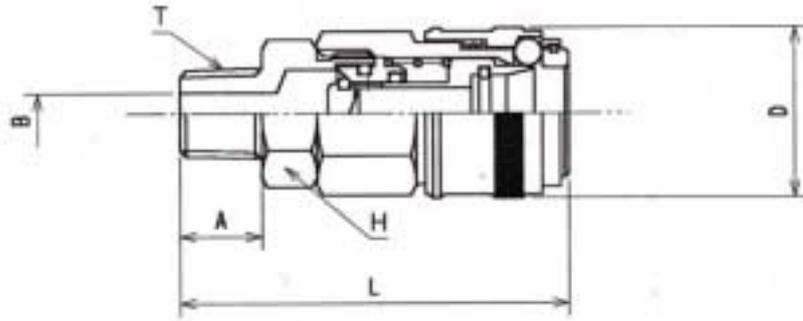

品番	適用	寸法(mm)					
		L	A	D	H	T	B
EA140DP-2	PT1/4" オネジ	57.5	13	φ25	△19	PT1/4	φ7.5
EA140DP-3	PT3/8" オネジ	57.5	13	φ25	△19	PT3/8	φ7.5
EA140DP-4	PT1/2" オネジ	60.5	16	φ25	△23	PT1/2	φ9

(接続例)

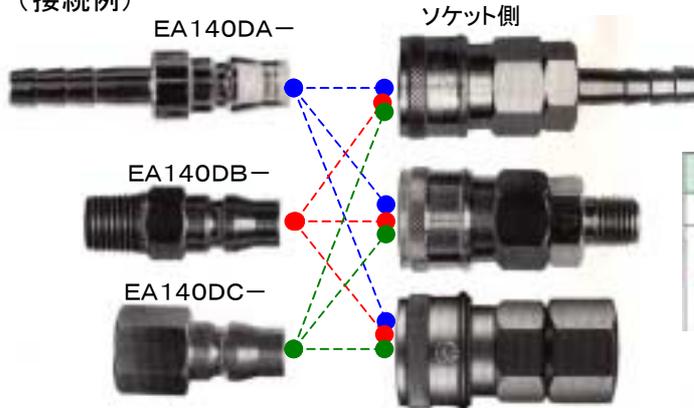

ソケットとプラグを分離した時、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され流体は外部へ流出しません。

### 取り付け方向

流体はソケット側からプラグ側に流します。

