


EA140EE-5.0~11(ウレタンホース用ソケット)

- 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。


《仕様》

品名	EE-5.0	EE-6.5	EE-8.5	EE-11
ホース径(内×外)	5X8	6.5X10	8.5X12.5	11X16
本体材質	鋼(クロムメッキ)			
接続部形状	ソケット	ホース固定ナット		
常用圧力 kg/cm ² (最大圧力)	鋼	15[20]		
バルブパッキン材質 使用温度範囲	標準	ニトリゴム(NBR) : -20°C~+80°C		
適用流体	鋼	空気・油・他		
用途	エア-工具・各種エア-配管・水配管・エア-圧機器等			

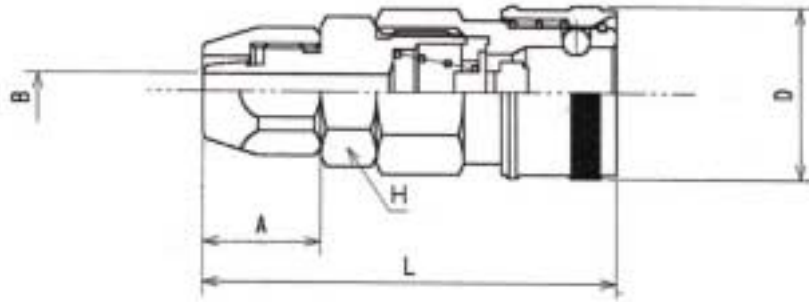

品番	適用	寸法(mm)				
		L	A	D	H	B
EA140EE-6.5	φ6.5×φ10ホース用	59.5	17	φ25	△17	φ5.3
EA140EE-8.5	φ8.5×φ12.5ホース用	61.5	19	φ25	△19	φ7.5

(接続例)

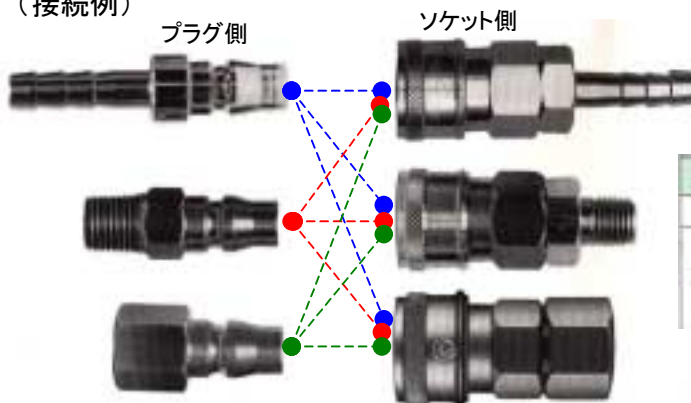

ソケットとプラグを分離した時、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され流体は外部へ流出しません。

取り付け方向

流体はソケット側からプラグ側に流します。

