

# BLK型 スリーブ ロック仕様

## ワンプッシュ式

バルブ構造 最高使用圧力 適用流体



片路開閉型



1.0 MPa



空気

## ワンプッシュ式で簡単接続！ 外部からの衝撃・振動から 分離防止

- 外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。
- プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
- 仕様はBLK型と同じです。
- 幅広い用途に対応する為、形状を豊富に標準化。



### 接続と分離


〔接続時〕

プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。接続後、スリーブを90度回転させロックをします。

〔分離時〕


ソケット側の外筒スリーブを90度回転し、引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。ただし、プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。

#### SH型（ホース接続用）

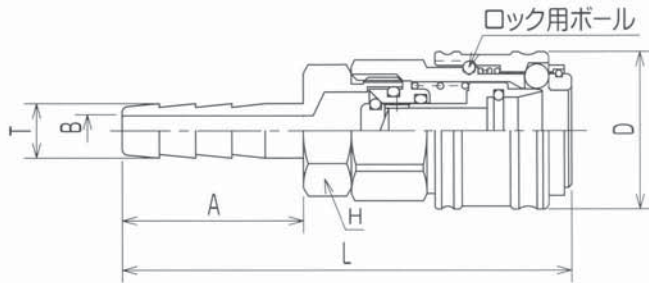


型 式	取付け側形状	寸 法 (mm)					
		L	A	D	H	T	B
BLK22R-SH	1/4"ホース	74.5	30	φ26	△19	φ9	φ5
BLK23R-SH	3/8"ホース	74.5	30	φ26	△19	φ11	φ7.5
BLK24R-SH	1/2"ホース	79.5	35	φ26	△19	φ15	φ9

#### SM型（オネジ）

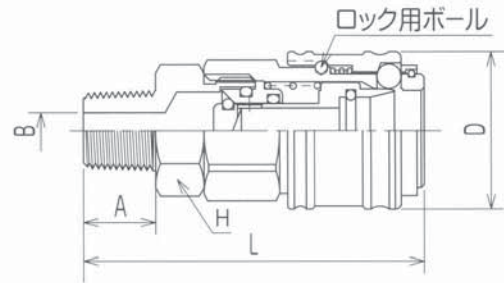


型 式	取付け側形状	寸 法 (mm)					
		L	A	D	H	T	B
BLK22R-SM	PT 1/4"メネジ	56.5	12	φ26	△19	PT 1/4"オネジ	φ7.5
BLK23R-SM	PT 3/8"メネジ	57.5	13	φ26	△19	PT 3/8"オネジ	φ9
BLK24R-SM	PT 1/2"メネジ	60.5	16	φ26	△23	PT 1/2"オネジ	φ9

#### SF型（メネジ）

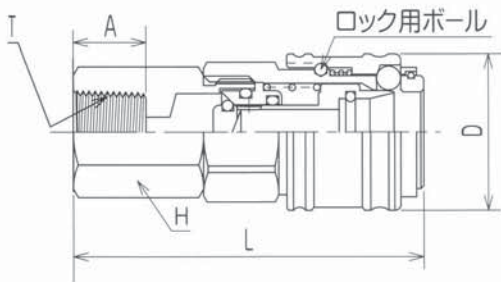

型 式	取付け側形状	寸 法 (mm)				
		L	A	D	H	T
BLK22R-SF	PT 1/4"オネジ	57	13	φ26	△19	PT 1/4"メネジ
BLK23R-SF	PT 3/8"オネジ	57	14	φ26	△21	PT 3/8"メネジ
BLK24R-SF	PT 1/2"オネジ	61	16	φ26	△26	PT 1/2"メネジ

#### SN型（ナット式）

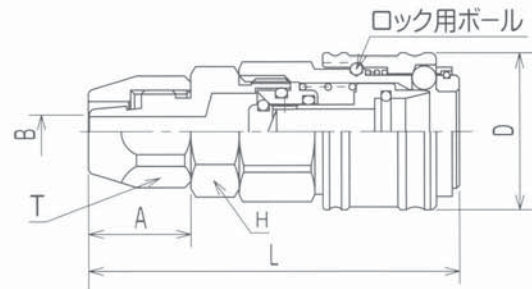

型 式	取付け側形状	寸 法 (mm)					
		L	A	D	H	T	B
BLK22R-SN	φ6.5×φ10 カクタンホース	61.5	17	φ26	△19	△17	φ5
BLK23R-SN	φ8.5×φ12.5 カクタンホース	63.5	19	φ26	△19	△19	φ7.5

## EA品番对比表

メーカー型番	EA品番
BLK22R-SH	EA140DS-2R
BLK23R-SH	EA140DS-3R
BLK22R-SM	EA140DP-2R
BLK23R-SM	EA140DP-3R
BLK22R-SF	EA140DR-2R
BLK23R-SF	EA140DR-3R
BLK22R-SN	EA140EF-6.5R
BLK23R-SN	EA140EF-8.5R