


EA140EF-6.5, -8.5 ワンプッシュウレタンホース用ソケット

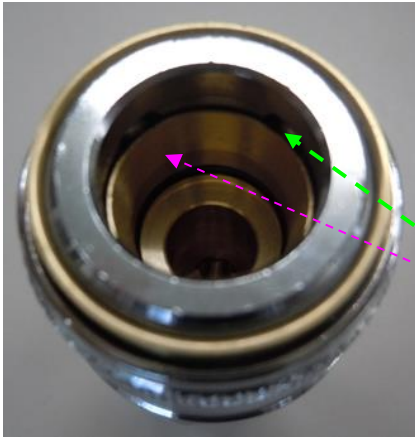


- プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
- ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
- 流体は、ソケットからプラグに流れるようご使用ください。


プラグ装着時に内部のバルブ(ピンク矢印)が底に動き、埋まっていた3個のボール(緑矢印)が飛び出し、プラグをロックする機構です。

- 本体材質 鋼鉄(クロムメッキ)
- シール材質 NBR

- 最高使用圧力 1.0MPa(10kgf/cm²)
- 耐圧力 1.5MPa(15kgf/cm²)

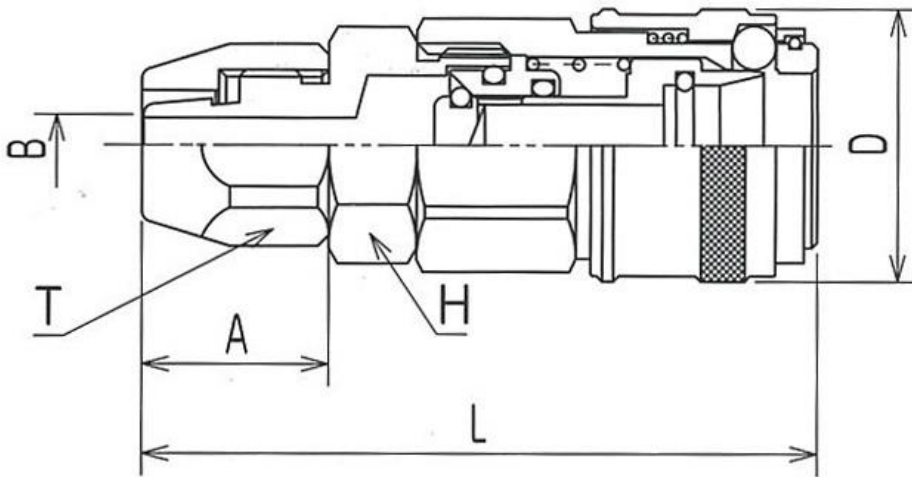

EA品番	取付け側形状	寸法 (mm)					
		L	A	D	H	T	B
EA140EF-6.5	φ6.5×φ10 ウレタンホース	61.5	17	φ25	△19	△17	φ5
EA140EF-8.5	φ8.5×φ12.5ウレタンホース	63.5	19	φ25	△19	△19	φ7.5

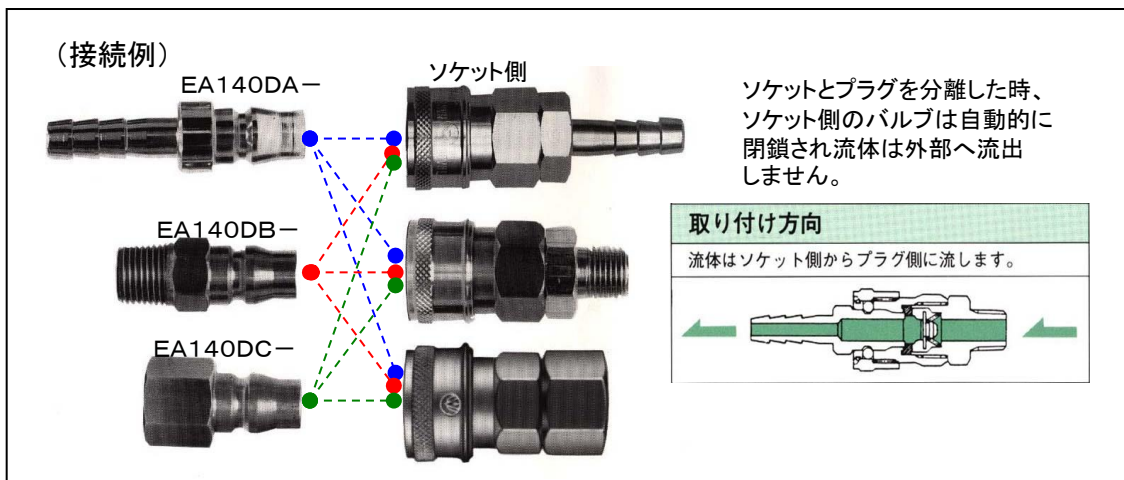

注) ワンプッシュ式ソケットは構造上、外的衝撃や振動によりスリーブが下がり、ソケットとプラグが分離することがありますので、衝撃や振動を伴う箇所でのご使用は避けて下さい。
その場合は、ロック機構付きEA140EG-6.5R、EA140EG-8.5Rをお勧めします。