

BLY型・BLK型

特殊品

バルブ構造



片路開閉型

最高使用圧力



1.0MPa

適用流体




空気


ロータリー式ナットカップリング

- ホースのねじれを防ぐロータリー式で360°回転します。
- プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
- BL型と互換性がございます。

SNR型（ナット式）

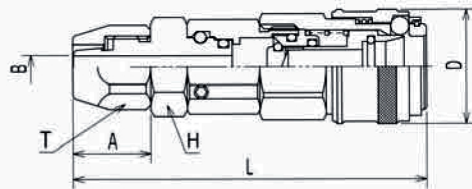

●スリーブロック仕様

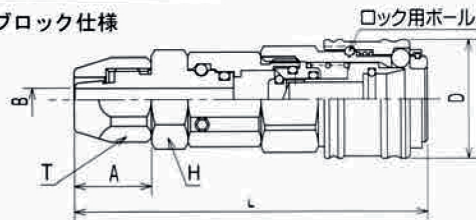

型 式	適用形状	寸 法 (mm)					
		L	A	D	H	T	B
BLK22-SNR	φ6.5×φ10 ウレタンホース	76.5	17	φ25	△19	△17	φ5
BLK23-SNR	φ8.5×φ12.5ウレタンホース	78.5	19	φ25	△19	△19	φ7.5

型 式	適用形状	寸 法 (mm)					
		L	A	D	H	T	B
BLK22R-SNR	φ6.5×φ10 ウレタンホース	76.5	17	φ26	△19	△17	φ5
BLK23R-SNR	φ8.5×φ12.5ウレタンホース	78.5	19	φ26	△19	△19	φ7.5

EA品番対比表

メーカー型番	EA品番	メーカー型番	EA品番
BLK22-SNR	EA140EG-6.5	BLK22R-SNR	EA140EG-6.5R
BLK23-SNR	EA140EG-8.5	BLK23R-SNR	EA140EG-8.5R