

◆◆◆ BLK型 ローター式 ナット カップリング ◆◆◆




360° 回転で、ねじれなし！
ソケットに押し込むだけの、簡単接続

- ホースのねじれを防ぐロータリー式で360°回転します。
- プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
- BL型と互換性がございます。

＜ロータリー式 ナット カップリング＞


製品形式・寸法表

SNR型（ナット式）

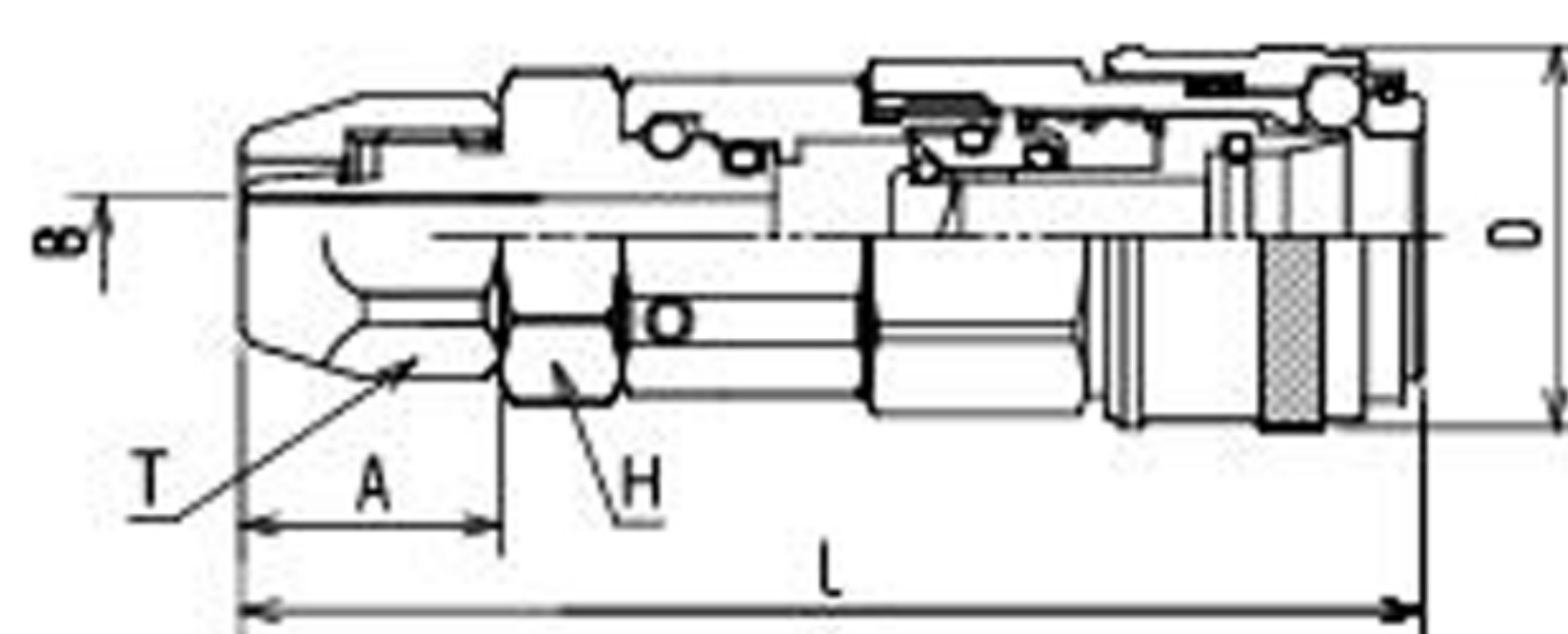

型 式	適用形状	寸 法 (mm)					
		L	A	D	H	T	B
BLK22-SNR	φ6.5×φ10 ウレタンホース	76.5	17	φ25	△19	△17	φ5
BLK23-SNR	φ8.5×φ12.5 ウレタンホース	78.5	19	φ25	△19	△19	φ7.5

●スリーブロック仕様

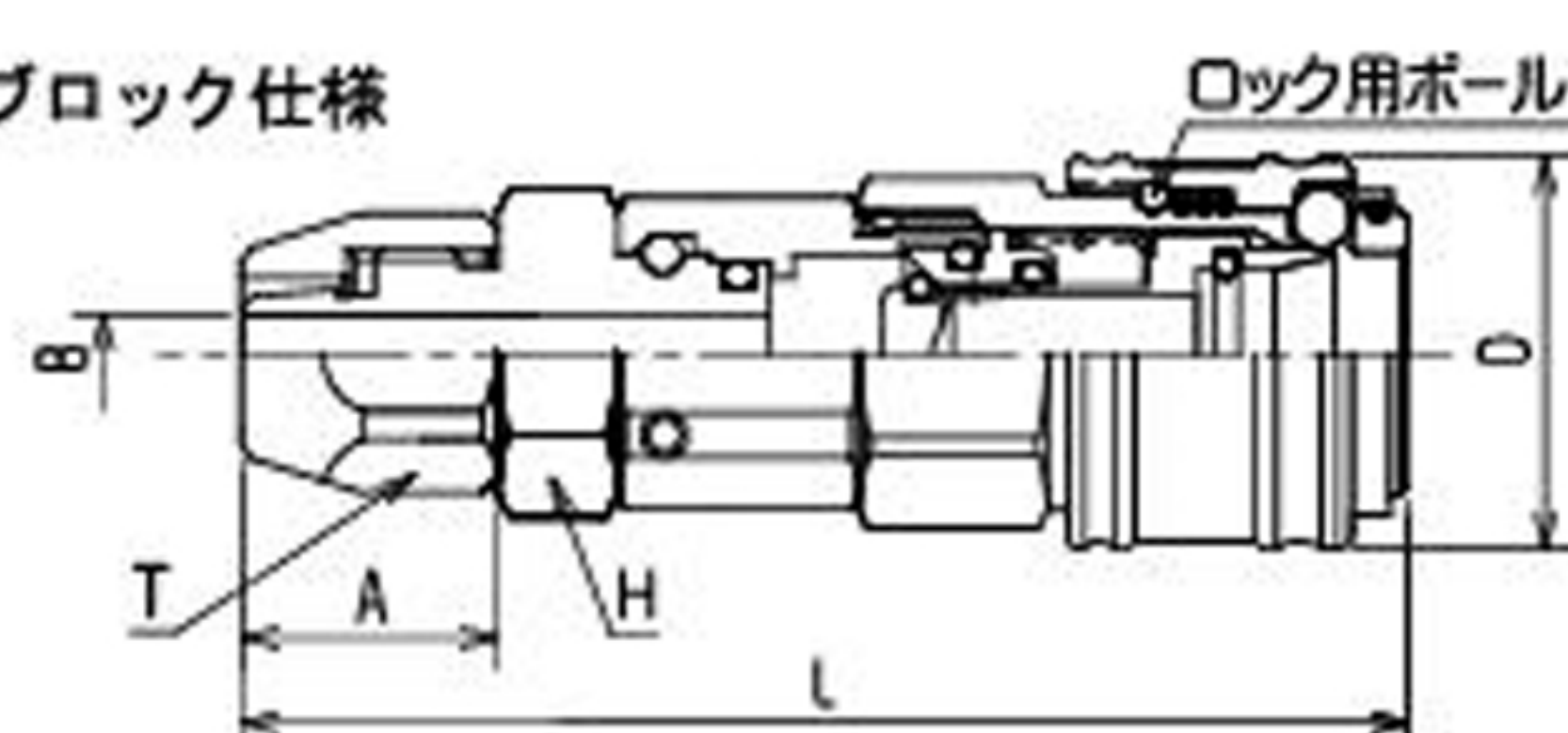

型 式	適用形状	寸 法 (mm)					
		L	A	D	H	T	B
BLK22R-SNR	φ6.5×φ10 ウレタンホース	76.5	17	φ26	△19	△17	φ5
BLK23R-SNR	φ8.5×φ12.5 ウレタンホース	78.5	19	φ26	△19	△19	φ7.5

EA品番対比表

メーカー型番	EA品番
BLK22-SNR	EA140EG-6.5
BLK22R-SNR	EA140EG-6.5R
BLK23-SNR	EA140EG-8.5
BLK23R-SNR	EA140EG-8.5R