



## EA140EH-6.5(流量調整器付ソケット)

- 本体材質 鋼鉄(クロムメッキ)
- 最高使用圧力 10kgf/cm<sup>2</sup>
- 耐圧力 15kgf/cm<sup>2</sup>
- シール材質 NBR
- 流体は、ソケットからプラグに流れるよう  
ご使用ください。

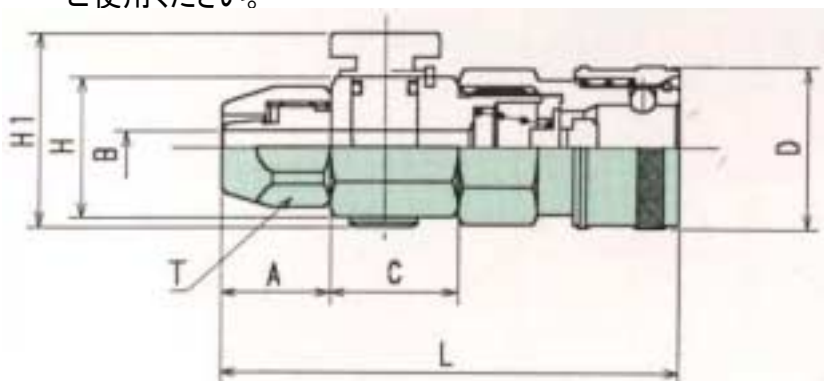

品番	適用	寸法(mm)							
		L	A	D	H	T	B	C	H1
EA140EG-6.5	φ6.5×φ10ホース	71.5	17	φ25	△19	△17	φ5	20	27.5

(接続例)

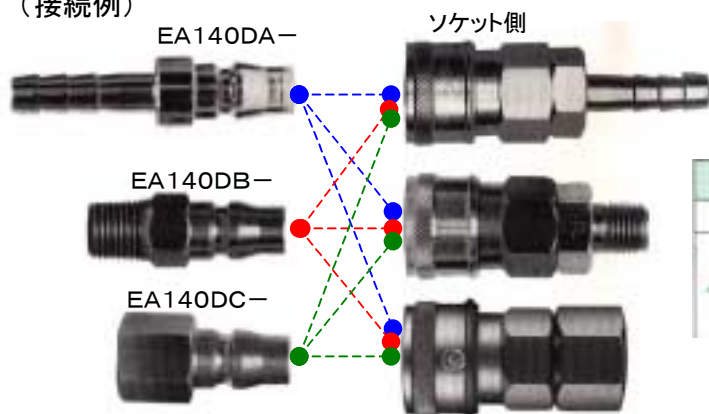

ソケットとプラグを分離した時、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され流体は外部へ流出しません。

### 取り付け方向

流体はソケット側からプラグ側に流します。

