


EA140HJ-104~112 バルクヘッドユニオン

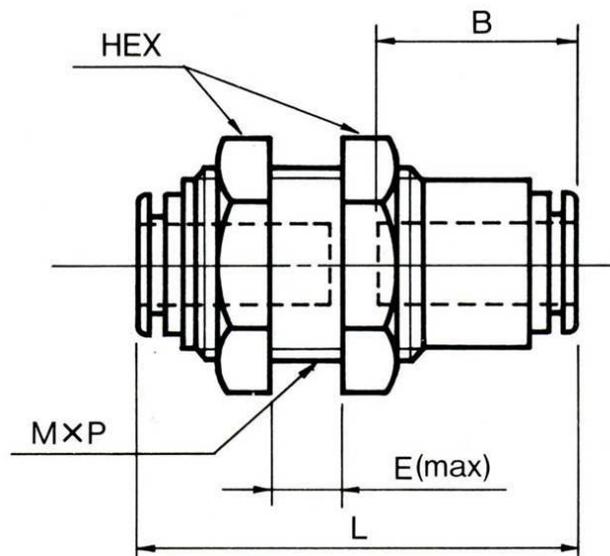

(mm)

品番	適用チューブ 外径	HEX	L	B	E	M×P	取付 穴径	最小 穴径	重量 (g)
EA140HJ-104	4	14	33	16	7.5	M12×1	13	2.5	20.4
EA140HJ-106	6	17	36	18	9.5	M14×1	15	4	29.8
EA140HJ-108	8	19	39	19	13	M16×1	17	6	39.6
EA140HJ-110	10	23	44.5	22	18	M20×1	21	8	69.5
EA140HJ-112	12	26	47	23	21	M22×1	23	9	86

- 材質…真鍮
- 使用流体…空気
- 使用圧力…0~1.0MPa (0~10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 使用温度…-15~60℃
- 負圧…10Torr (-750mmHg)
- 外観の金属部分は、無電解ニッケルメッキ処理
- ワンタッチ配管が可能です