


# EA141EB-6-10 ホースニップル



○ 材質 真鍮製

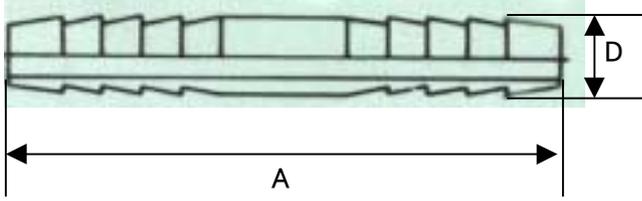

	寸法 m/m	
	Dφ	A
EA141EB-6	6	55
EA141EB-7	7	55
EA141EB-8	8	65
EA141EB-9	9	65
EA141EB-10	10.5	70

- 使用可能温度範囲  $-50^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 使用圧力  $35\text{kg}/\text{cm}^2$  以下
- 水、空気、油、他材質に悪影響の無い物