
 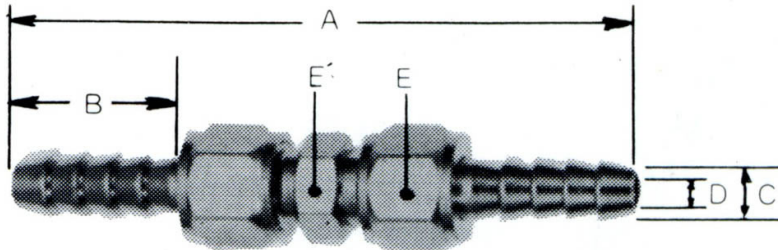


## EA141ED-7~ED-28 ホースジョイント

ホースとホースの接続に。



品番	取付ネジ	A全長	B	C外径	D内径	E六角	E'六角
EA141ED-7	G(PF)1/8	65.5	19.5	7	4	12	12
EA141ED-9	G(PF)1/4	87	26	9	5	16	14
EA141ED-11	G(PF)3/8	105	30	11	6.5	19	17
EA141ED-14	G(PF)1/2	122	36	14.5	9	24	21
EA141ED-20	G(PF)3/4	145	46	20.5	13	30	28
EA141ED-28	G(PF)1	171	55	28	18	38	36

○材質…真鍮(クロムメッキ)