


EA141F-7~-10 三方継手

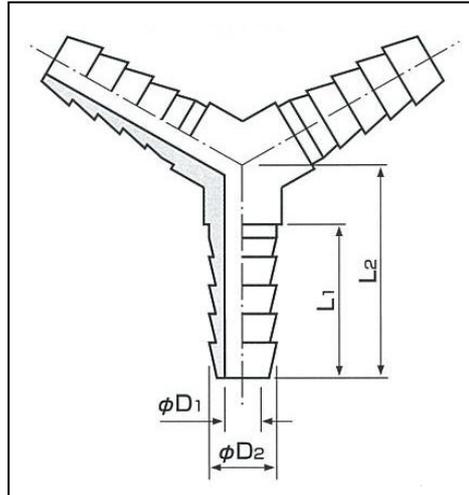

品番	サイズ(mm)				重量 (約)
	D ₁ ※	D ₂	L ₁	L ₂	
EA141F-7	4.0	7.0	18.0	27.0	22g
EA141F-8	4.5	8.0			23g
EA141F-9	5.0	9.0			28g
EA141F-10	7.0	10.5	25.0	35.0	48g

※D₂=タケノコ径

- 材質 … 真鍮製(メッキ付)
- 使用可能温度範囲 … -50°C~150°C(凍結なきこと)
- 使用圧力 … 3.45MPa(35kg/cm²)以下
- 水、空気、油、他材質に悪影響の無い物