


レギュレータ

省スペースのモジュラーシリーズ

■標準仕様・型番

仕 様		型 番	EA153C	EA153C	EA153C
			-12	-13	-14
呼 径			8A	10A	15A
配管サイズ	(Rc)	1/4	3/8	1/2	
使用流体	—	空 気			
使用圧力	(MPa)	1.0以下			
設定圧力範囲	(MPa)	0.05~0.85			
耐 圧 力	(MPa)	1.5			
周囲温度	(℃)	5~60			
質 量	(kg)	0.45			
標 準 装 備 品		圧力計・ブラケット			

■寸法・流量特性図

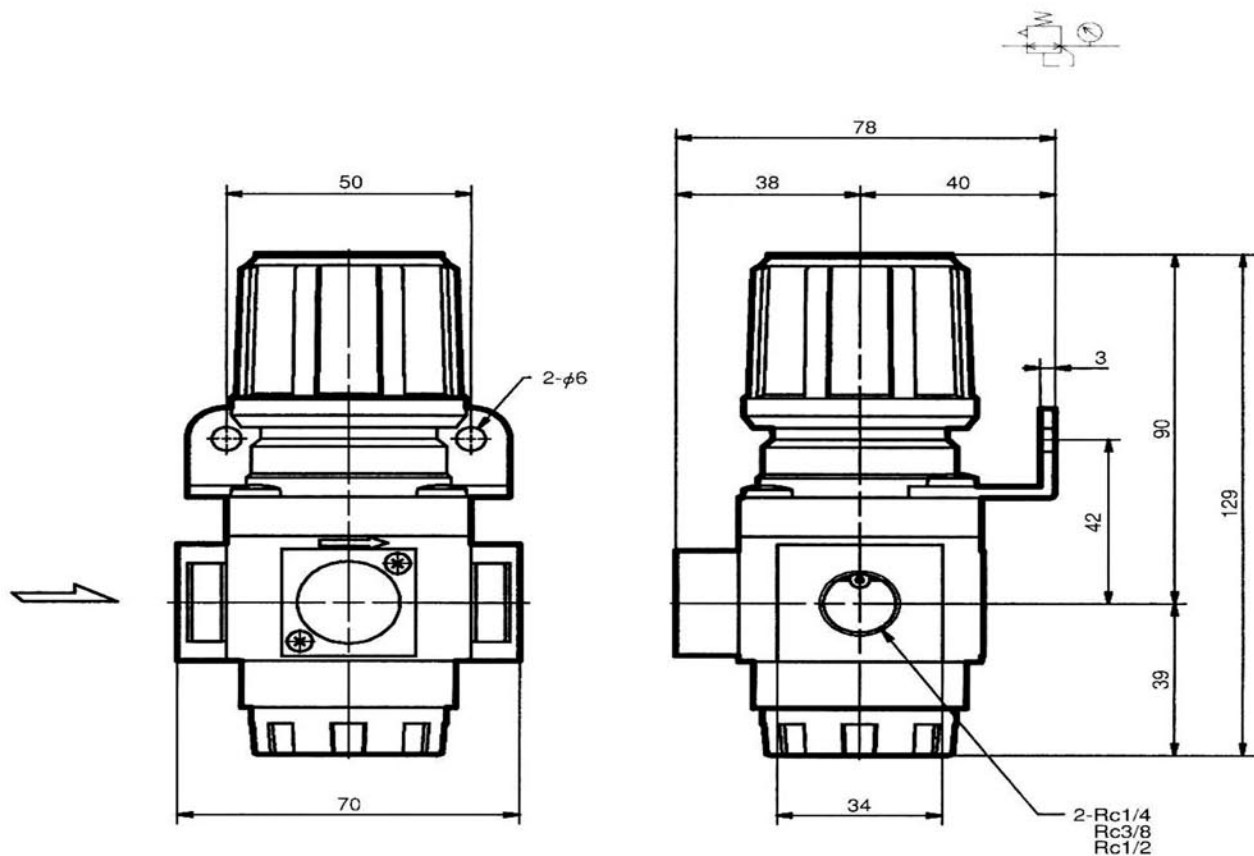

EA153C-13

