

レギュレータ


特 徴

省スペースのモジュラーシリーズ

■標準仕様・型番

仕 様	型 番	EA153C-12	EA153C-13	EA153C-14
		8A	10A	15A
呼 径		1/4	3/8	1/2
配管サイズ	(Rc)	1/4	3/8	1/2
使用流体	—	空 気		
使用圧力	(MPa)	1.0以下		
設定圧力範囲	(MPa)	0.05~0.85		
耐 圧 力	(MPa)	1.5		
周囲温度	(°C)	5~60		
質 量	(kg)	0.45		
標 準 装 備 品		圧力計・ブラケット		

■寸法・流量特性図

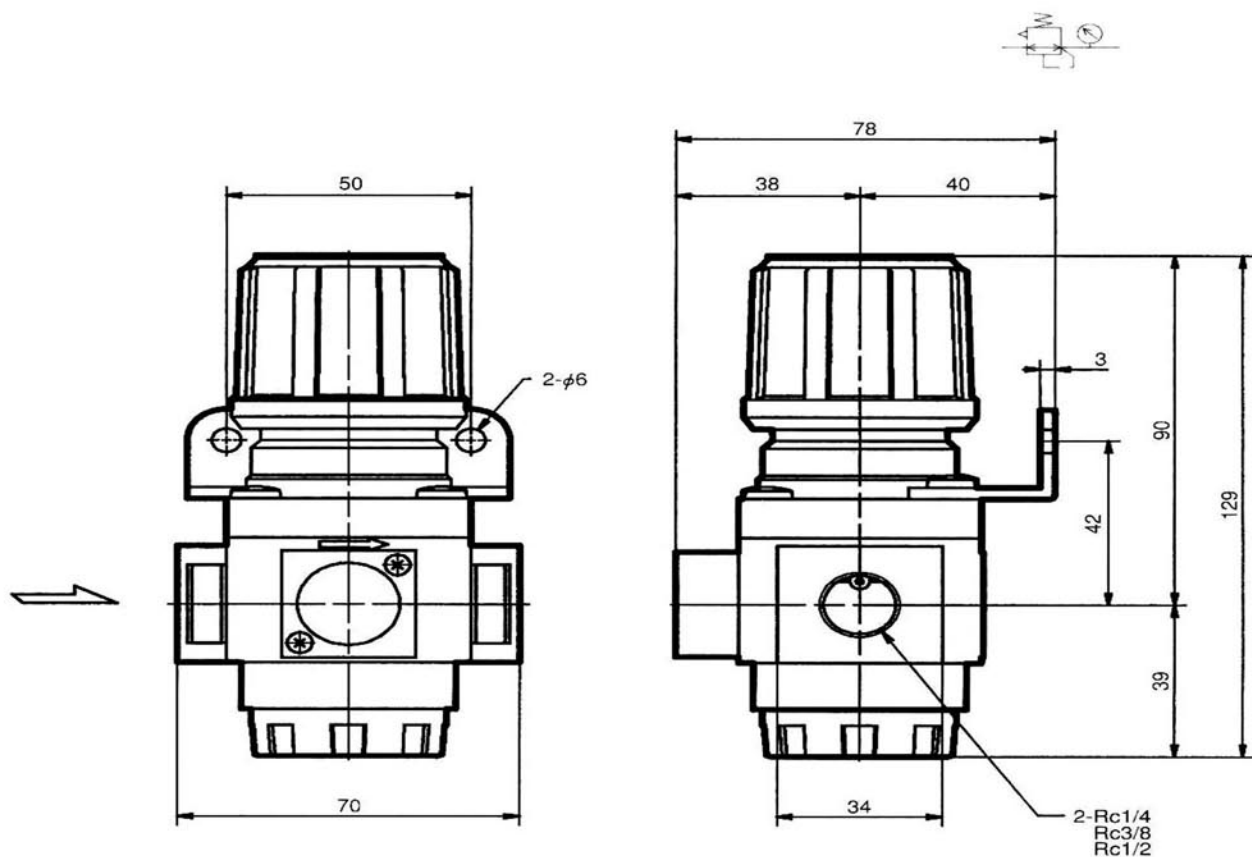

EA153C-14

