


EA123C-24

特 徴
大容量ねじ込みシリーズ

標準仕様・型番

仕 様		型 番					
		EA153C -22	EA153C -23	EA153C -24	EA153C -26	EA153C -28	EA153C -35
呼 径		8A	10A	15A	20A	25A	40A
配管サイズ	(Rc)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2
使用流体	—	空 気					
使用圧力	(MPa)	1.0以下					
設定圧力範囲	(MPa)	0.05~0.85					
耐 圧 力	(MPa)	1.5					
周囲温度	(℃)	5~60					
質 量	(kg)	0.6	0.7	1.2	9.0		
標準装備品		圧力計、ブラケット					

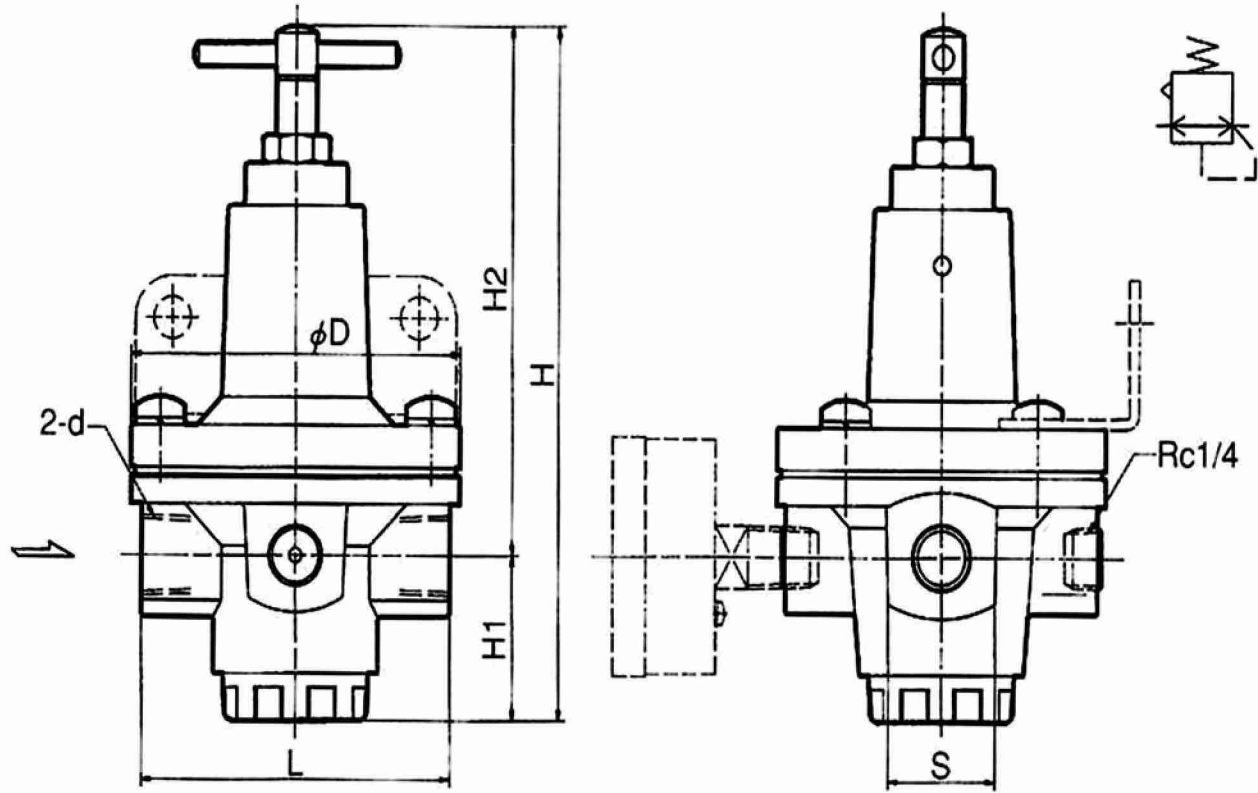

記 号	d	S	L	D	H1	H2	H
呼 径 15A	Rc1/2	36	80	86	39	122	161

(mm)

