



## EA153 CA-2

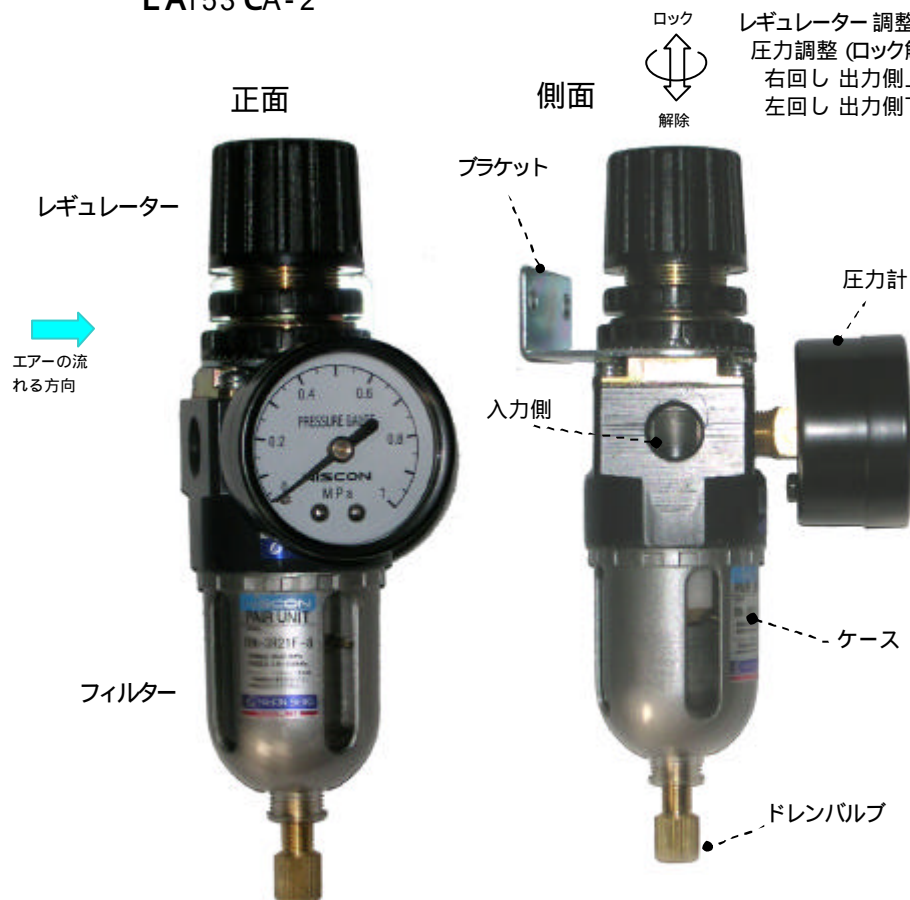

レギュレーター 調整ダイヤル  
圧力調整 (ロック解除して)  
右回し 出力側上昇  
左回し 出力側下降

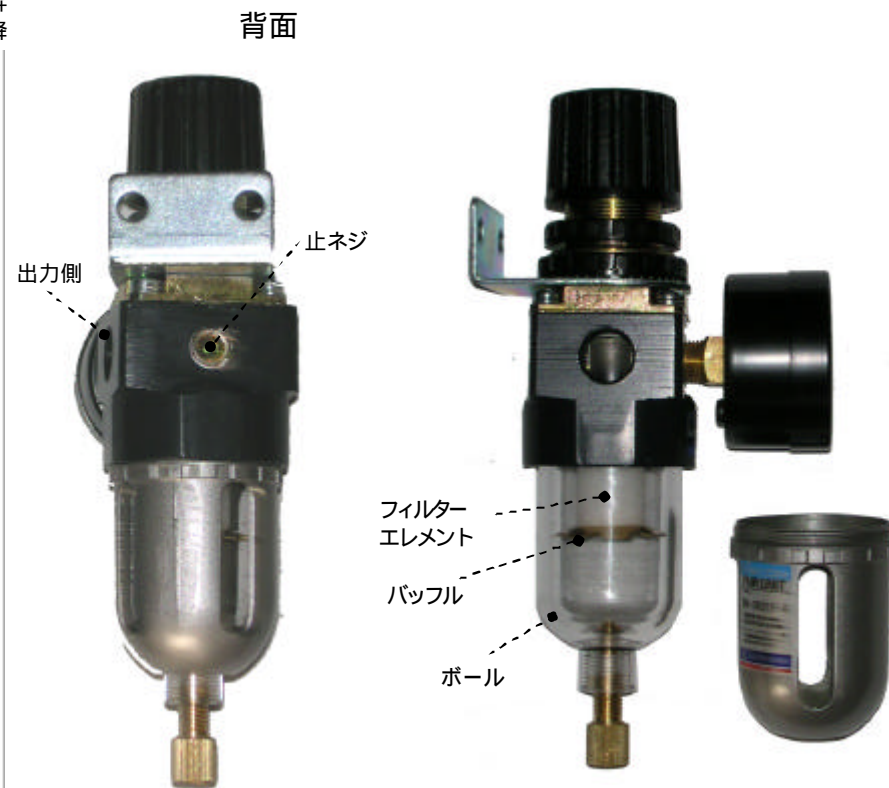

潤滑油は ISO VG32相当品をお使いください。  
取付姿勢は必ずドレン排水口が下になるようにしてください。  
取付方向はボディ部にある矢印の方向に空気が流れるようにしてください。  
機器の配管前には配管材内部を十分にフラッシングしてください。  
保守点検に便利ように周囲に余裕空間を設けてください。

使用圧力は1MPa以下で使用してください。  
使用温度は5～60℃の範囲を守ってください。  
取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気を避けてください。  
部品洗浄は中性洗剤を使用してください。

圧力計は反対側に  
取付可能です。