
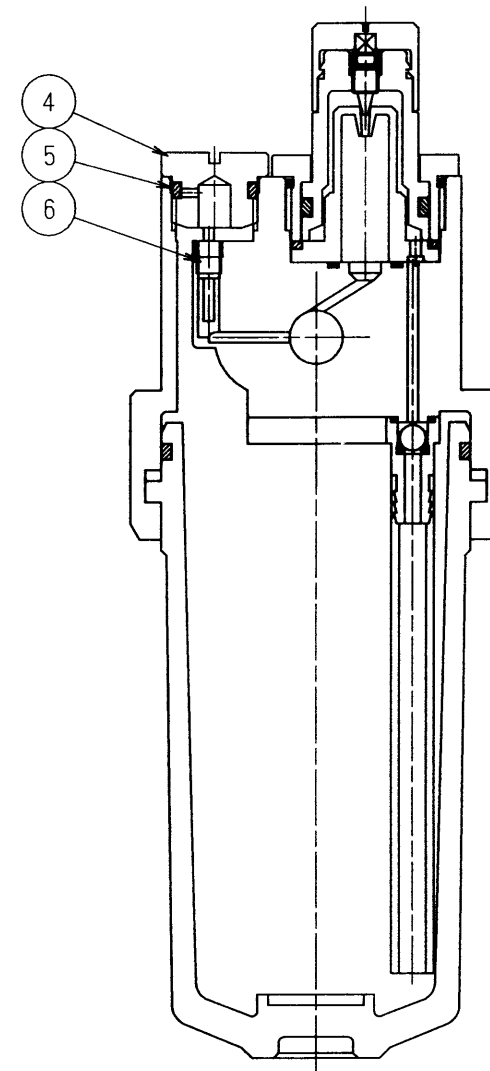
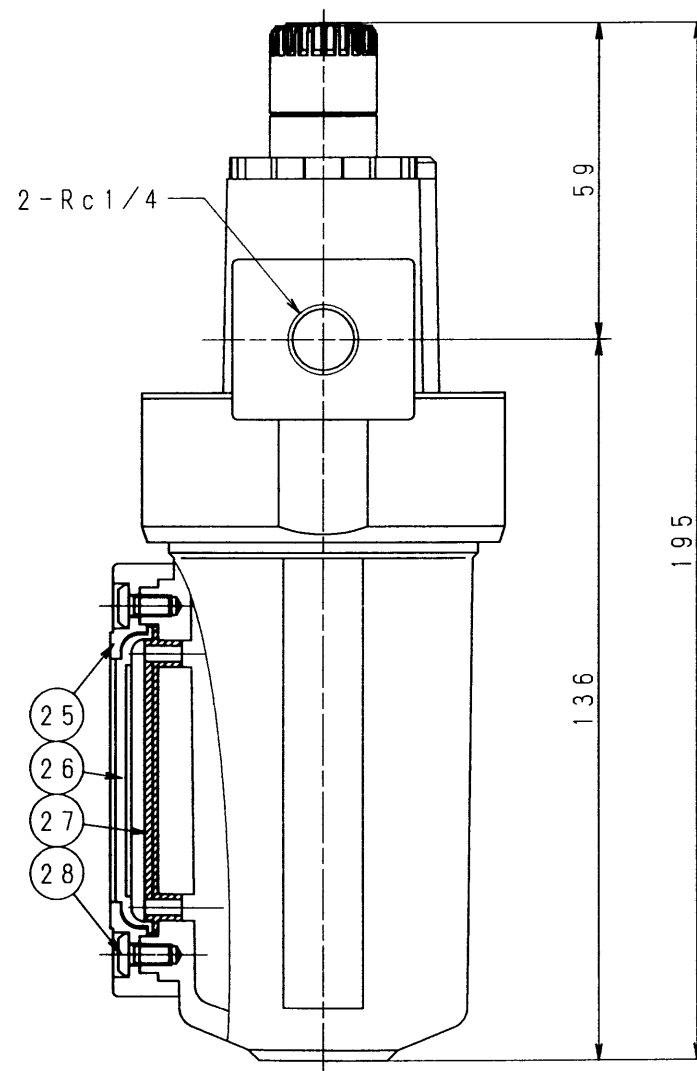
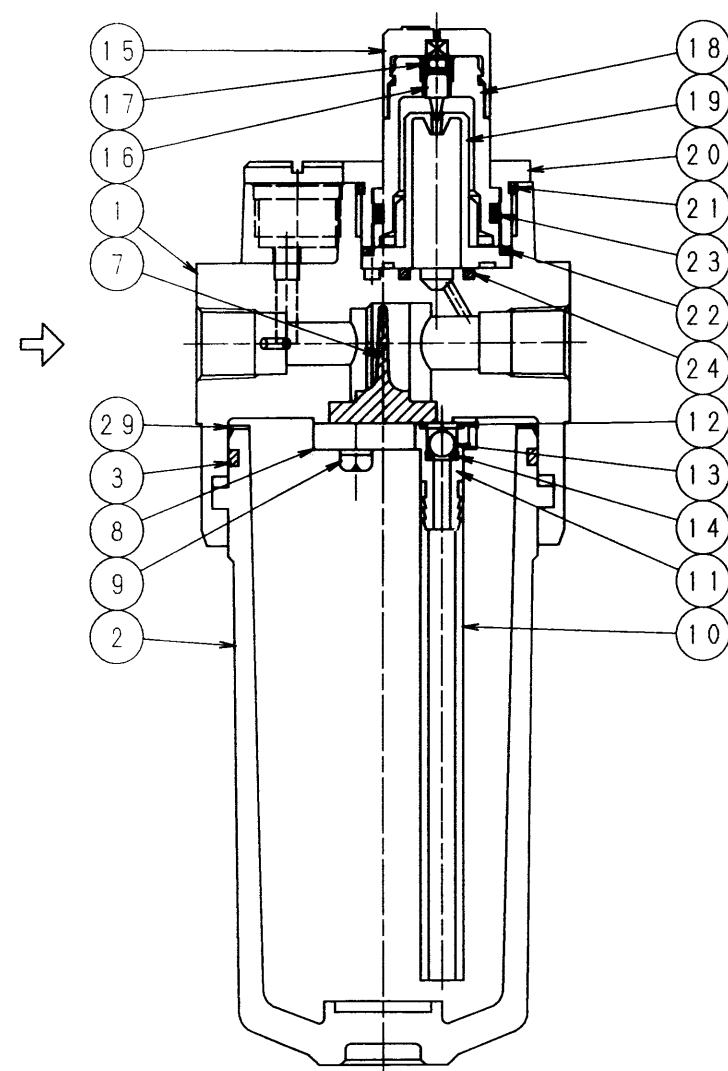


記号	改訂理由	日付	担当
MARK	REVISIONS	DATE	B Y
A	ケース形状変更	030423	山本 憲司

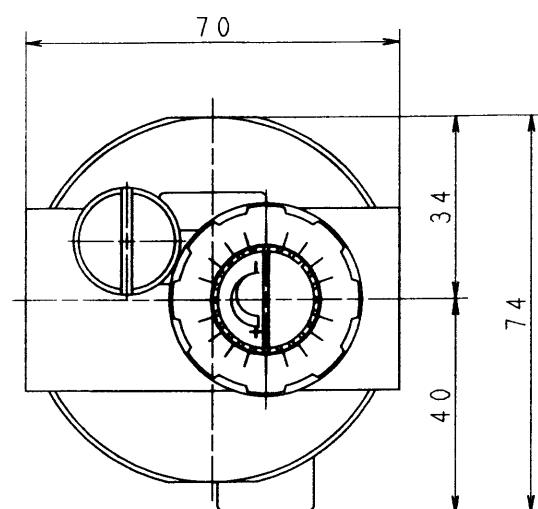

P. No	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARK
1	ボディ	ADC12	1	
2	ケース	ADC12	1	
3	ケースガスケット	ニトリルゴム	1	G-50
4	フィードプラグ	SS400	1	
5	フィードプラグガスケット	ニトリルゴム	1	P-12.5
6	バルブ		1	JIS D4211-B
7	フローガイド	ニトリルゴム	1	
8	フローガイドプレート	ジュラコン	1	
9	プレートビス	SS400	4	M4×10L
10	サイフォンチューブ	ポリエチレン	1	φ9×φ6×95L
11	チューブジョイント	C3604B	1	
12	ジョイントガスケット	ニトリルゴム	1	S-6
13	チェックバルブ	SUJ	1	3/16"
14	チェックバルブパッキン	ニトリルゴム	1	S-4
15	トップドーム	ナイロン	1	
16	ニードルバルブ	C3604B	1	
17	ニードルバルブパッキン	ニトリルゴム	1	S-4
18	アウトードーム	ナイロン	1	
19	インナードーム	ナイロン	1	
20	ドームホルダ	ナイロン	1	
21	#1ドームホルダガスケット	ニトリルゴム	1	S-25
22	#2ドームホルダガスケット	ニトリルゴム	1	S-25
23	アウトードームガスケット	ニトリルゴム	1	P-20
24	インナードームガスケット	ニトリルゴム	1	S-10
25	換油窓押エ	ZDC2	1	
26	換油窓	ナイロン	1	
27	換油窓ガスケット	ニトリルゴム	1	オレンジ
28	六角穴付ボタンボルト	SS400	2	M4×8L
29	クランプリングパネ	SUP4	1	

使用流体	空気
使用圧力	1.0MPa以下
耐圧力	1.5MPa
周囲温度	5~60℃
使用油	タービン油1種ISO・VG32相当
貯油量	200cm ³
流量	1.2m ³ /min[ANR] (一次圧0.7MPa、差圧0.03MPa時)
最小滴下流量	160L/min[ANR]
質量	0.55kg

APPR'D 黒田	BN-23T5-8A
CH'D 辻	
DES'D 小久保	ルブリケータ
DRAWN 小久保	
 NIHON SEIKI CO., LTD.	
SCALE 1/1	DRAWING No.
DATE 01.12.18	BBGC-0001-A

Y-15161