


付属品(エアユニット付属品)

圧力計 各種レギュレータ用

型番表示

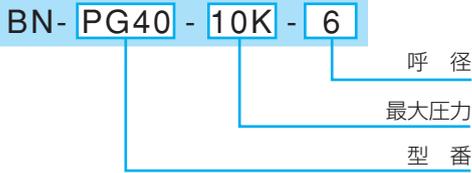

BN-PG20T



BN-PG40



BN-PG40A

標準仕様・型番

型式	表示板径	配管サイズ	配管位置	使用圧力	適応機種	使用流体
BN-PG20T-10K	φ20	Oリング	裏	0~1MPa	BN-3RT5 25T5 25T6 3RT5F	空気
BN-PG40-10K-6A	φ40	R1/8	裏	0~1MPa	BN-3R21 3RT21F 3RTO 3RTOF 25T0	
BN-PG40A-10K-8A	φ40	R1/4	下	0~1MPa	BN-2510	
BN-PG40A-10K-6A	φ40	R1/8	下	0~1MPa	—	空気
BN-PG50-10K-8A	φ50	R1/4	裏	0~1MPa	BN-3R01 2501	
BN-PG50A-10K-8A	φ50	R1/4	下	0~1MPa	—	

圧カスイッチ BN-25T5・BN-25T6用

型番表示



*外観寸法は(P.18)のBN-1217T-6Aと同じです。
*25T5、25T6に圧カスイッチを後付する場合は、
下記アダプタと専用ブラケットが必要です。


標準仕様・型番

EA153CG-1


型番		BN-1217T-R
配管サイズ		Oリング配管
使用流体		空気
設定圧力範囲	(MPa)	0.1~0.7
使用圧力	(MPa)	0~0.8
耐圧力	(MPa)	1.0
周囲温度	(℃)	5~60
質量	(g)	200
スイッチ		リードスイッチ(RCE1型有接点) ON時LED点灯 リード線1m
接点容量		AC85~115V DC5~30V MAX.25mA

アダプタ／アタッチメント BN-25T5・BN-25T6用 EA153CD-22.-23.-24 : BN-25T6


●アダプタ

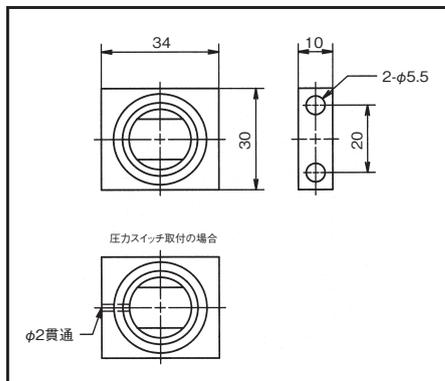

●アタッチメント

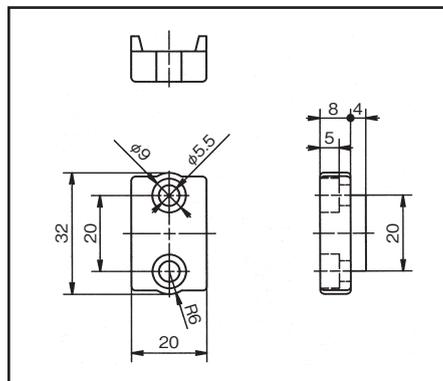

●ブラケット

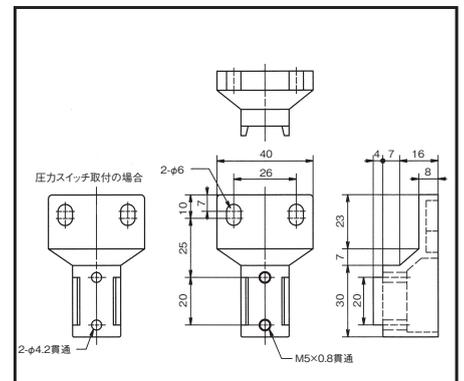

*25T5、25T6に圧カスイッチを後付する場合は、上記スイッチ取り付け用のアダプタとブラケットが必要です。