


手動切換バルブ

EA153EA-2

標準仕様

呼 径		8A
配管サイズ	(Rc)	1/4
使用流体		— 空気
使用圧力	(MPa)	0~0.7
耐 圧 力	(MPa)	1.5
周囲温度	(°C)	5~70
有効断面積	(mm ²)	20
質 量	(kg)	0.8

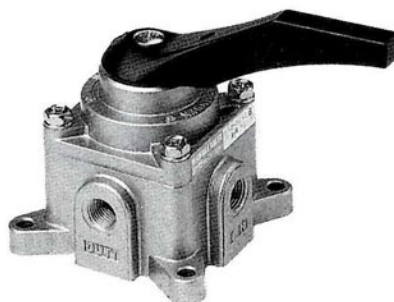

(側面配管)

寸法図

記号	d	F	L1	L	B1	B2	G	T	H1	H	h	R	P
呼径 8A	Rc1/4	70	100	142	75	84	62	10	25	107	6.6	45	—

