

NEW

タイマードレンバルブは、錆混じりのヘビードレンにも確実に作動し、設定したバルブの開閉時間に定期的にドレンを排出します。



電動ボールバルブ式 タイマードレンバルブ

TIMER DRAIN VALVE



型式：BN-9DM21-15
●管接続口径：Rc1/2 (15A)
●材質：SUS304

ドレン排出の 切り札！

圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部等のヘビードレンの排出に最適です。

ボールバルブ採用

モーター駆動式のボールバルブですので、異物の噛み込み等の作動不具合がおきにくく、確実にドレンを排出します。

軽量で省スペース

バルブとタイマー部一体の為に、軽量で省スペースです。

ツインタイマー採用


バルブが閉じている時間と開いている時間をそれぞれ別々に設定出来ます。

●CLOSE 1～60 分 ●OPEN 5～20 秒

モーターバルブに通電している時間です。実際のバルブ開閉時間とは異なります。

手動排出可能

基盤のテストボタンを押すと、設定時間に関係なく、バルブを開くことが出来ます。

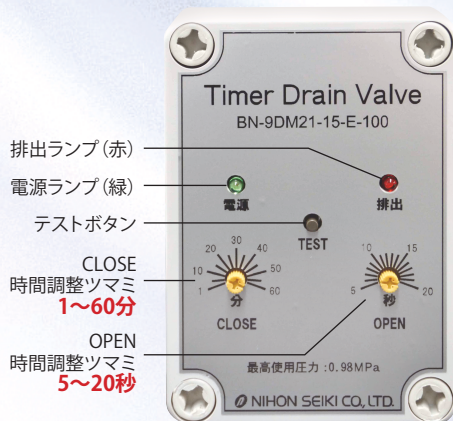


日本精器株式会社

【型式】

EA153EA-201 ● AC100V 仕様 BN-9DM21-15-E-100
EA153EA-202 ● AC200V 仕様 BN-9DM21-15-E-200

【寸法図】

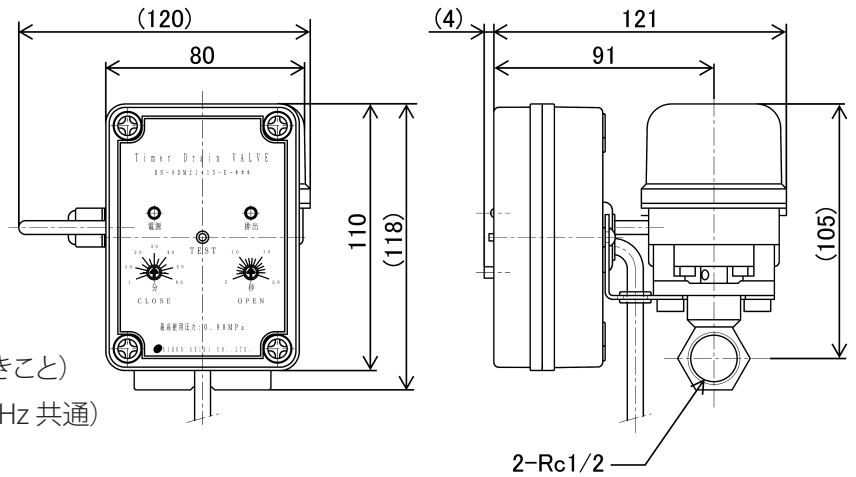

【仕様】

- 管 接 続 口 径: Rc1/2
- 使 用 流 体: 空気、ドレン
- 使 用 圧 力: 0~0.98MPa
- 周 囲 温 度: 0~50℃ (凍結、結露なきこと)
- 定 格 電 圧: AC100V AC200V (50/60Hz 共通)
- 電圧許容範囲: 90 ~ 110%
- 消 費 電 力: AC100V 定常時0.4W 作動時8W
AC200V 定常時0.6W 作動時8.2W
- Cv 値: 4
- 絶 縁 種: E種
- リ ー ド 線: VCTF 0.75mm²×2芯 500mm
- 製 品 質 量: 0.9Kg

関 連 商 品

フロート式ドレントラップ

●フロート式ですので、無駄なエアの消費がありません。 ●各機種、フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレンを排出します。

タ イ プ	標準タイプ	中圧タイプ	ヘビードレンタイプ	大容量タイプ
ドレン排出量	10cm ³ /1回	10cm ³ /1回	24cm ³ /1回	250m ³ /1回
				
型 式	NH-503J2	NH-503J2H	NH-5L3	NI-505
管 接 続 口 径	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	NPT3/4
全 長	148mm	148mm	221mm	220mm
使 用 圧 力	0.14~1.0MPa	0.14~1.4MPa	0.14~1.0MPa	0.07~2.1MPa



日本精器株式会社

本 社 ・ 工 場 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地
TEL.072-923-0481 FAX.072-994-3603
大 阪 営 業 所 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地
TEL.072-923-0481 FAX.072-994-3603
東 京 営 業 所 〒143-0027 東京都大田区中馬込1丁目16番23号
TEL.03-3777-1161 FAX.03-3777-6116
名 古 屋 営 業 所 〒461-0027 愛知県名古屋市東区芳野3丁目2-16
TEL.052-937-2180 FAX.052-937-2181

URL:<http://www.nihonseiki.com>



- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 使用圧力範囲を必ずお守りください。

取扱店