


手動切換バルブ

EA153EA-6

標準仕様



呼 径		20A
配管サイズ	(Rc)	3/4
使用流体	—	空気
使用圧力	(MPa)	0~0.7
耐 圧 力	(MPa)	1.5
周囲温度	(℃)	5~70
有効断面積	(mm ²)	140
質 量	(kg)	10.0

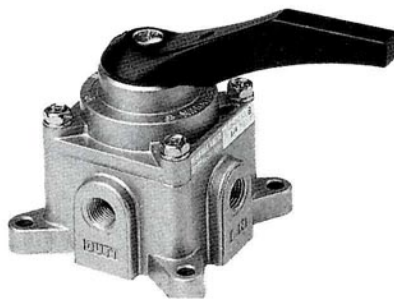

(側面配管)

寸法図

記号	d	F	L1	L	B1	B2	G	T	H1	H	h	R	P
呼 径 20A	Rc3/4	115	242	311	130	137	97	15	35	211	11.0	60	—

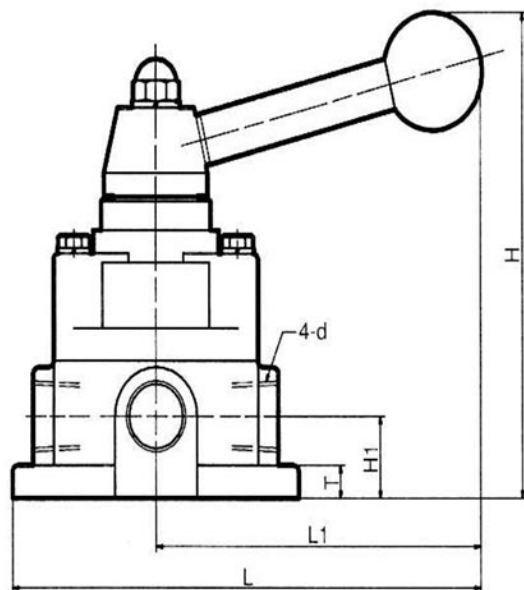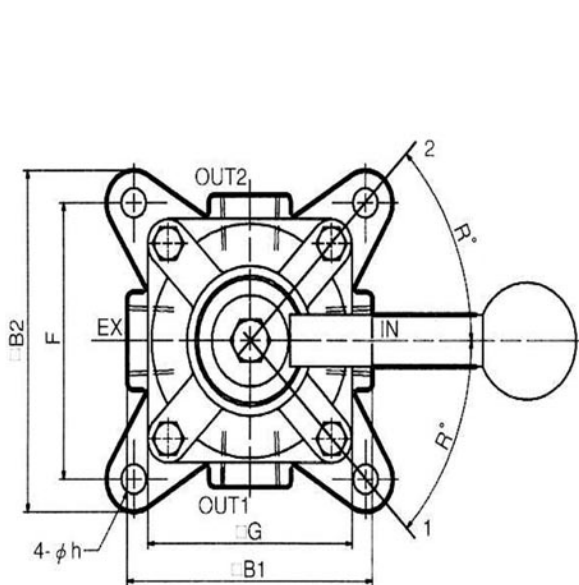

(mm)