

EA153EC - 12

(足踏みスイッチ)

エアー用

取付ネジ...入口/出口 Rc1/4、排気 Rc1/8

切換方向...3方向/常時閉

(ロック機構付き・ペダル踏み込み後、ペダルがロックされます。

ロックを解除する時はペダルを再度踏み込みます。)

使用圧力...0 ~ 0.7MPa

耐圧力...1.5MPa

踏込力...Max.29N


周囲温度...5 ~ 60

重量...0.5kg

サイズ...80 × 120 × 48.5(H)mm

本体 スチール製

正面

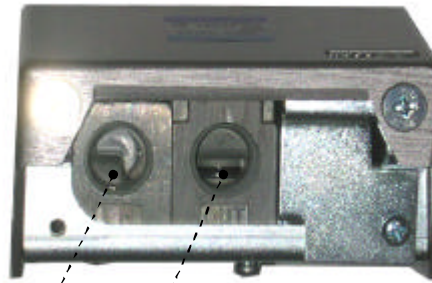


入力(IN)

出力(OUT)

ペダルとポジションの流路

ペダル解放時	IN — ストップ
	OUT — 排出口

ペダル踏込時	IN — OUTへ
	OUT — ストップ

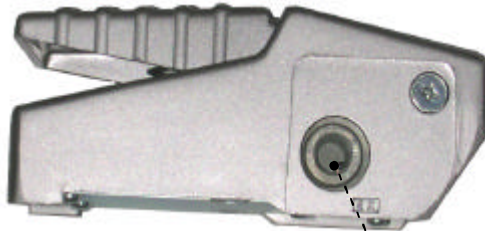


側面

排出口



本体

斜め前

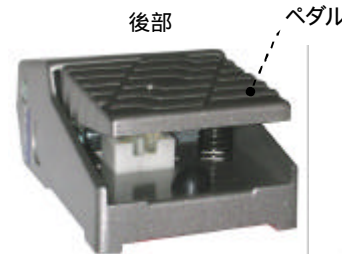

後部

ペダル

ペダルロック時



1. 取り付けはボディ底部に設けてある取り付けネジ (φ-M5)で行ってください。
2. ペダル操作及び保守点検に便利なように周囲に余裕空間を設けてください。
3. 配管はボディに明示の通り間違いなく行ってください。
IN = エアーは必ず INから接続してください。
OUT = エアーアクチュエータとの接続口 (ペダル操作でエアーが出ます。)
EX = 排出口
4. 配管の前には管内を十分にフラッシングして固形物やシールテープ破片等が入らないようにしてください。
5. 故障原因の大半はエアー中の異物やドレンです。上流側にエアドライヤやエアフィルターを設置して目詰まりを防がれることをお勧めします。