



## ラインチェックバルブ

	品番	取付ねじ
	EA153EE-2	Rc1/4"
廃番	<del>EA153EE-3</del>	<del>Rc3/8"</del>
	EA153EE-4	Rc1/2"
廃番	<del>EA153EE-6</del>	<del>Rc3/4"</del>
	EA153EE-8	Rc1"

・一方向にだけ空気の流れを通し、逆方向からの空気の流れを阻止するものです。  
設置の際は本体シールにある矢印に従ってください。

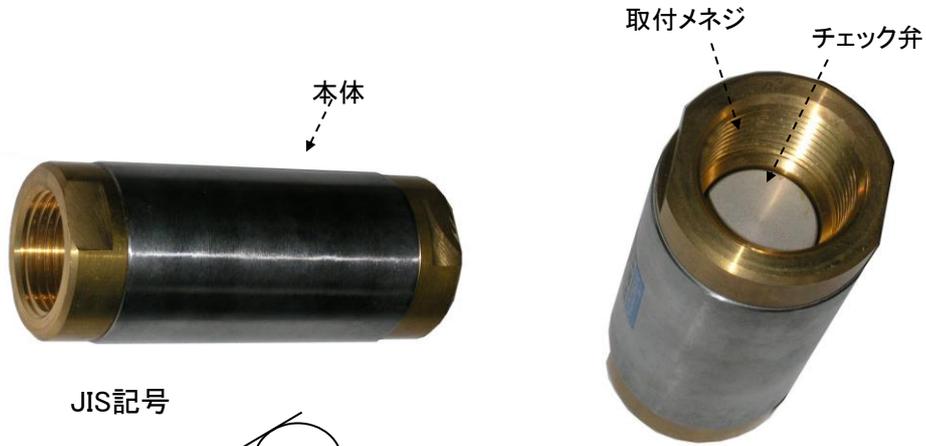

 JIS記号



- ・取付方向はボディ部にある矢印の方向に空気が流れるようにしてください。
- ・機器の配管前には配管材内部を十分にフラッシングしてください。
- ・保守点検に便利なように周囲に余裕空間を設けてください。
- ・使用圧力は1MPa以下で使用してください。
- ・使用温度は5～60°Cの範囲を守ってください。
- ・取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気避免してください。