


## インライン・チェックバルブ(逆止弁)が新たにラインナップ

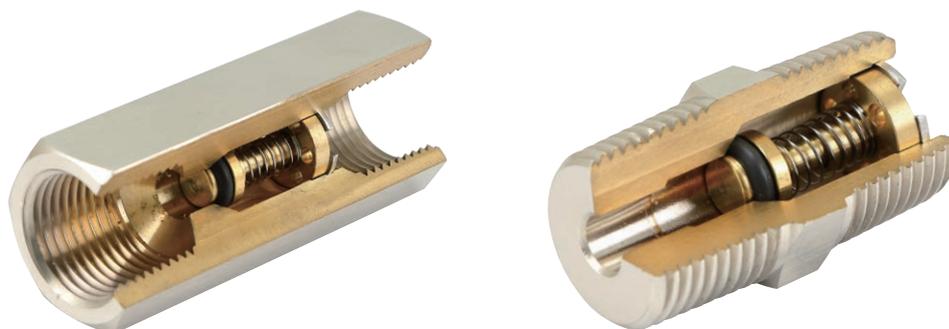

### 特 長

- チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
- シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
- 用途に応じてシール O リングの変更は、弊社へお問い合わせ下さい。
- RoHS 指令相当品。

### 仕 様

	EA153EG-21~-24 C3604タイプ	EA153EG-31~-34 SUSタイプ
チェックバルブ本体	C3604BD(cd75PPM 以下) ニッケルメッキ付き	SUS316
バルブ本体	C3604BD(cd75PPM 以下)	SUS316
シール O リング	フッ素ゴム	フッ素ゴム
バルブホルダー	C3604BD(cd75PPM 以下)	SUS316
スプリング	SUS316	SUS316
C 型止め輪	SUS304	SUS304
サイズ	1/8・1/4・3/8・1/2	
最高使用圧力	2.0MPa	
クラッキング圧	0.007MPa	
使用流体	エアー・水	
温度条件	0~100℃	