
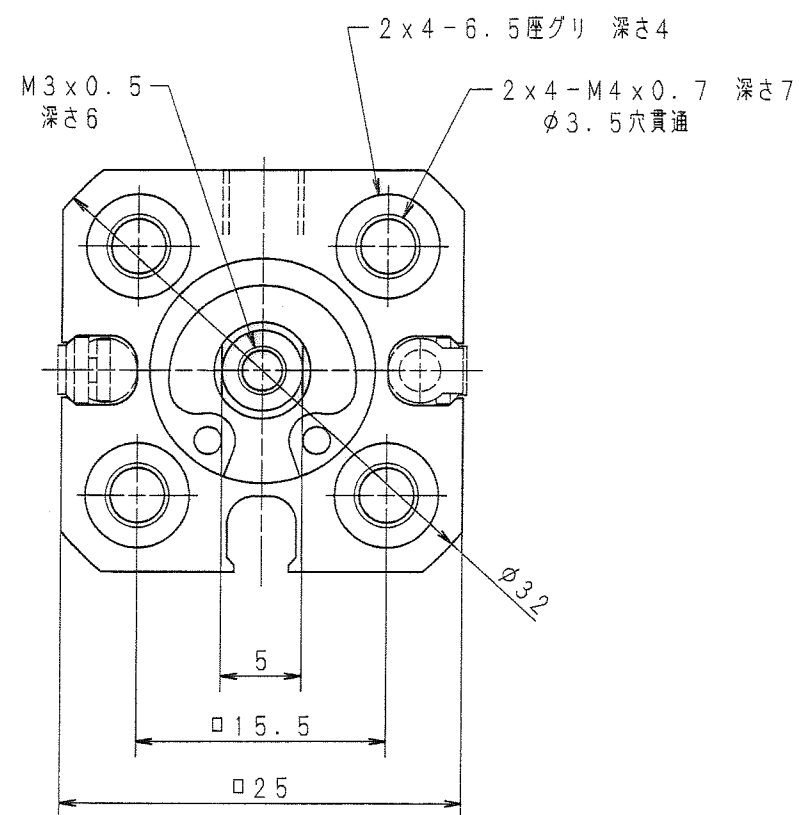


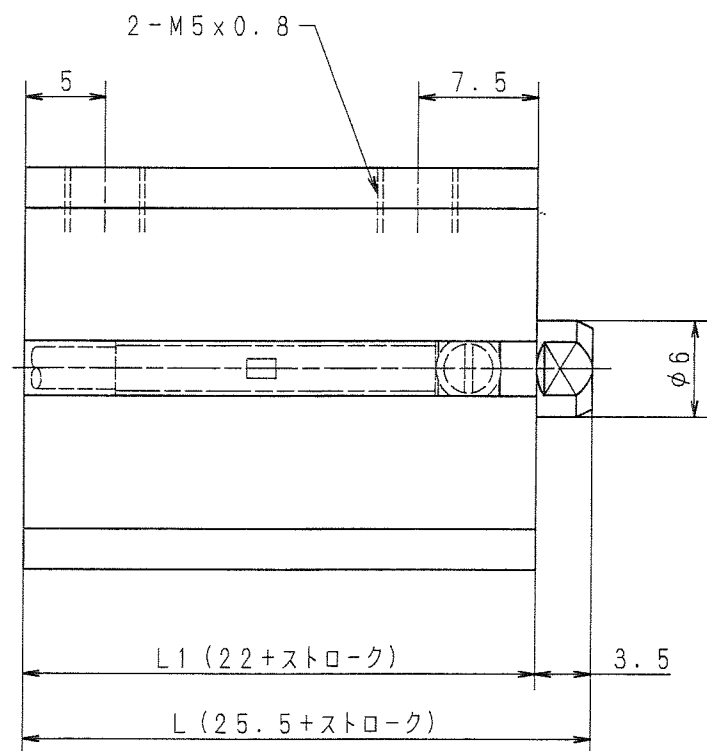

ストローク	L	L1
5	30.5	27
10	35.5	32
15	40.5	37
20	45.5	42
25	50.5	47
30	55.5	52

シリンダ仕様	
使用圧力	0.10~1.0MPa
耐圧力	1.5MPa
作動形式	複動
使用流体	空気, 不活性ガス
潤滑	無給油
使用温度	5~50℃
クッション機構	NBRゴム

APPR'D CH'D DES'D DRAWNのせ	MS-6ST12-12 薄形シリンダ
標準図	NIHON SEIKI CO., LTD.
SCALE 3/1 DATE 05.02.21	DRAWING No. GN00-0001