



1967年創業

ラチェットインパクト



ラチェット機構とインパクトクラッチの ハイブリッドエアーツール!!

NEW



KRI-10

特長


小ねじの送込みスピード**2.5倍** (当社ラチェットレンチ比較)
インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の**反力低減**
締付け時は**低騒音**

用途

10mm以下の**小ねじ作業**
乗用車のオイルパン・エアコン等の**分解整備作業**
狭いスペースでの**ねじ脱着作業**

締付け時
同じ1秒でも
こんなに差が

比較イメージです

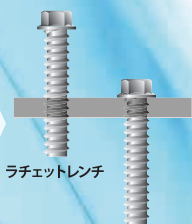

ラチェットレンチ

ラチェットインパクト

仕様

諸元 型式	差込 サイズ mm	能力 ボルト径 mm	最大トルク N・m	全長 (ソケット無) mm	質量 (ソケット無) kg	無負荷 回転速度 rpm	空気 消費量 ml (Normal)/min	ホース口金 取付ねじ	騒音 レベル dB (A)
KRI-10	9.5	10	30	174	0.65	500	0.25	Rc1/4	78.0

※商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

エアラチェットレンチシリーズ

KR-133A



差込サイズ 9.5mm
全長 170mm
質量 0.52kg

KR-153



差込サイズ 9.5mm
全長 285mm
質量 0.95kg

KR-183



差込サイズ 12.7mm
全長 263mm
質量 1.15kg



株式会社

空研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
TEL 072-953-0601 (代) FAX 072-953-0605
ホームページアドレス <http://www.kuken.co.jp>

取扱店

営業所

札幌営業所 TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778
仙台営業所 TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343
北関東営業所 TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080
東京営業所 TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645

名古屋営業所 TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305
大阪営業所 TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605
広島営業所 TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465
福岡営業所 TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350
刈谷出張所 TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206

CAT.NO.15.09