


## EA155KD (3/4")インパクトレンチ



### 《特長》

- 打撃が安定…従来のインパクトレンチのような打撃の“みだれ”はありません。
- 小型軽量…従来とは1～2クラスの差があります。  
エアー消費も格段に少なくなっています。
- 安定した潤滑機能…必要な部分からグリースが飛び散りません。
- 耐久性…従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。  
長期に涉ってトルクの低下はありません。

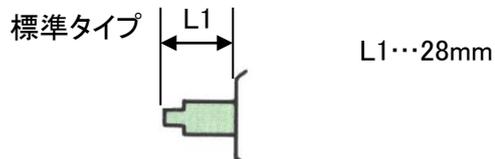

### 《仕様》

アンビルサイズ mm	19	質量(ソケット無し) kg	3.2
能力ボルト径 mm	20	無負荷回転数 rpm	5000
実用トルク範囲 N・m	150～580	空気消費量 L/min	400
全長(ソケット無し) mm	200	使用コンプレッサー kW(PS)	3.75
		使用エアーホース(内径) mm	8