


~~廃番 EA157DC-2(3/8"エアラチェットレンチ)~~

EA157DF-2(1/2"エアラチェットレンチ)

- 仕様 ・エア消費量…92L/min ・全長…261mm ・ヘッド幅…41mm ・厚み(差し込み角含む)…42mm
- ・重量…1.2kg(本体のみ) ・使用圧力…0.64MPa ・回転数 200rpm
- ・能力(ボルト径)…12mm ・吸入口…1/4"PT
- ・差し込み角…3/8"(DC-2) ・使用トルク範囲…7-95Nm
- 1/4"(DF-2) ・最大トルク範囲…108Nm

● 各部名称

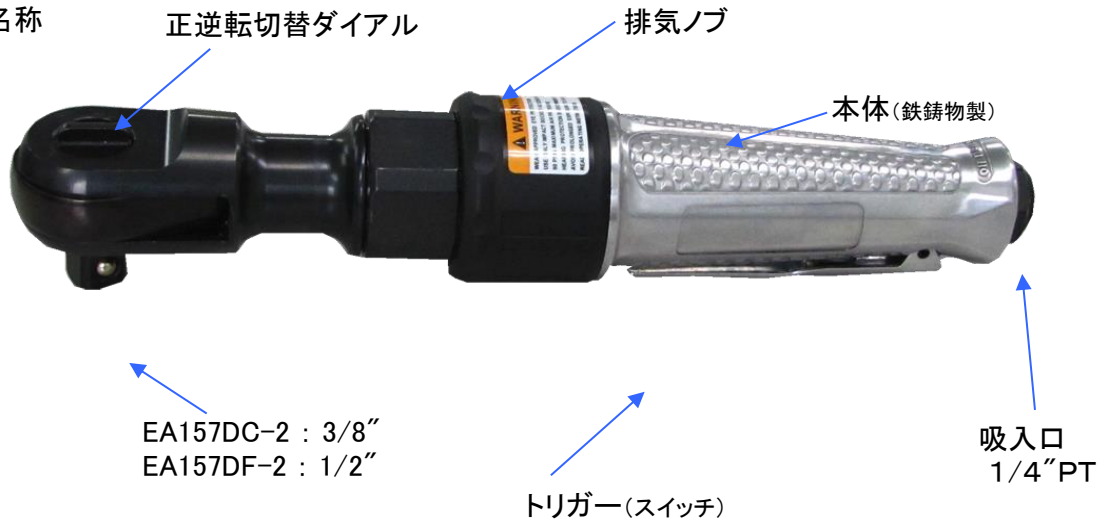

● 取付け例

