


EA157PA

(エアーラチェットレンチ)

- 差込角 3/8"
- エアー消費量 110L/min
- 最大トルク 67.6Nm
- 使用圧力 0.64MPa
- 回転数 160r.p.m.
- 本体重量 2.4kg
- 吸入口 1/4"



- ケース付 各付属品

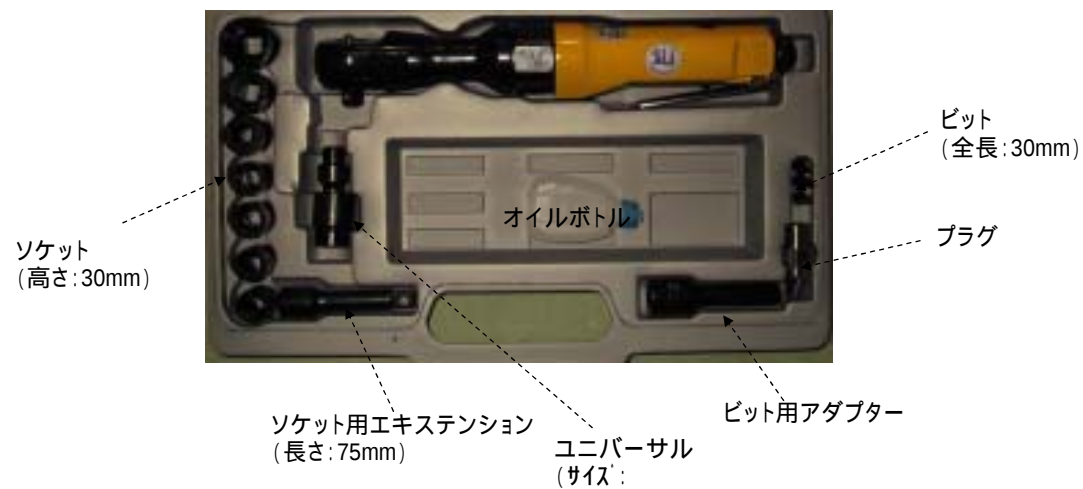

接続図(参考)

