

EA158DB(10mm エアードリル)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

- 仕様
- ・チャック能力…10mm
- ・回転数…2,200r.p.m
- ・使用圧力…0.62MPa
- ・エア消費量…113リットル/min
- ・重量…970g
- ・使用コンプレッサー…3HP
- ・正逆転付
- ・全長…165mm
- ・吸入口…1/4"PT




〈エアーツール取扱い上の注意〉

- ・圧力…0.62MPa前後で使用して下さい。
高すぎると能力はアップしますが寿命を縮めます。低すぎると能力は低下します。
- ・エア…コンプレッサー、配管内のごみや水分を除去するため、できるだけフィルター又はドレン等を取り付けて下さい。ごみが内部に入ると故障の原因となり、水分が入ると錆の原因となります。
- ・給油…ご使用前に吸入口より5～6滴スピンドル油 (ISO VG 10) を必ず給油して下さい。給油を怠ると、摩擦が増大し故障の原因となります。使用後も保管のため (防錆のため) 給油して下さい。

- ・正転、逆転方法…
正逆切替レバーを右にすると正回転、左にすると逆回転します。



(配管例)

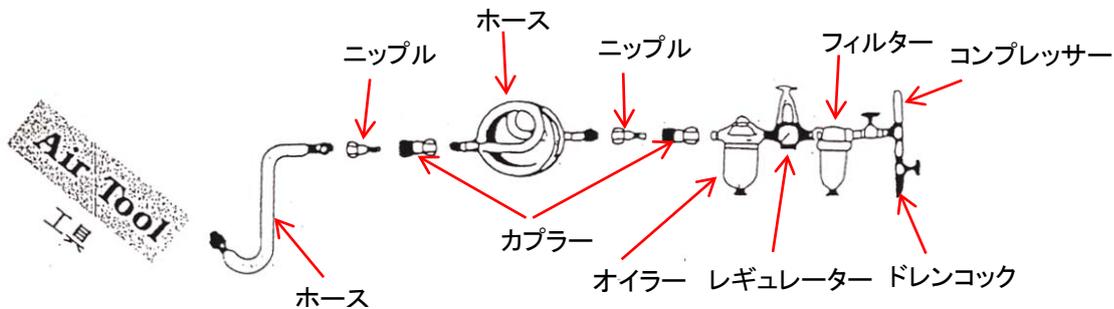

株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929