


EA159KB

エアークラインダー

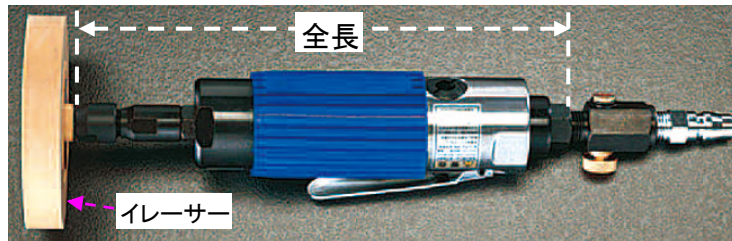

- 特長 … 低回転で安定したトルクがえられます。
- 用途 … 自動車のボディストライプ、両面テープの除去
  
- イレーサー仕様 …  $\phi 88 \times 15t$ (mm)
  
- 全長 … 203mm
- 重量 … 740g
  
- 使用圧力 … 0.6MPa
- エア消費量 … 0.45 $\text{l}/\text{min}$
- 無負荷回転速度 … 3,000r.p.m.
- 使用コンプレッサー … 2.2kw
- 使用エアースホース … 6.5mm
- 吸入口 … RC (PT) 1/4"
- チャックサイズ … 6mm